


■外形図 (単位: mm)

□36mm用

型番: 109-1050 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吸込側, 吐出側兼用

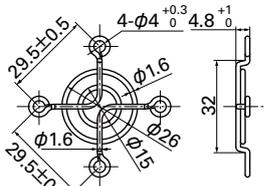


質量: 4g

□38mm用

型番: 109-1065 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吸込側, 吐出側兼用

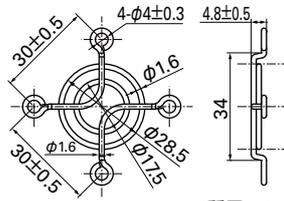


質量: 5g

□40mm用

型番: 109-059 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)
: 109-059H 表面処理: カチオン電着塗装(黒色)

吸込側, 吐出側兼用

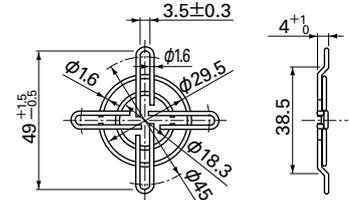


質量: 7g

□52mm用

型番: 109-149 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吐出側

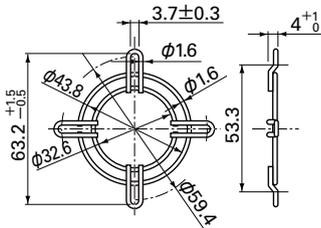


質量: 7g

□52mm用

型番: 109-149E 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吸込側, 吐出側兼用

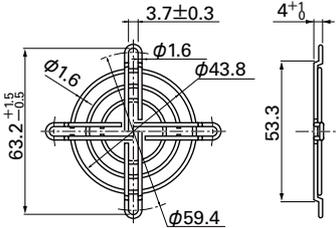


質量: 9g

□60mm用

型番: 109-139E 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)
: 109-139H 表面処理: カチオン電着塗装(黒色)

吸込側, 吐出側兼用

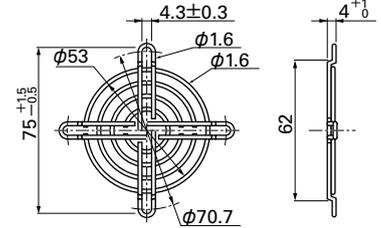


質量: 14.5g

□70mm用

型番: 109-1128 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吸込側, 吐出側兼用

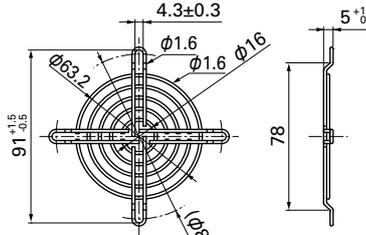


質量: 17g

□80mm用

型番: 109-049C 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吐出側

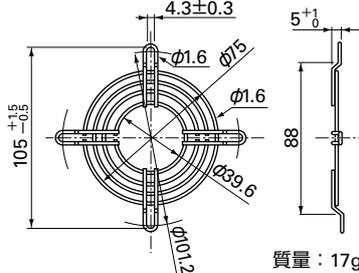


質量: 17g

□80mm用

型番: 109-049E 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)
: 109-049H 表面処理: カチオン電着塗装(黒色)

吸込側, 吐出側兼用

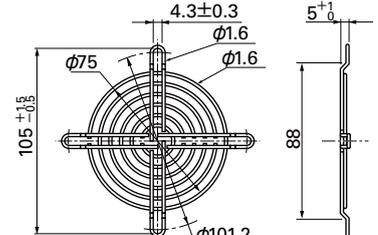


質量: 21g

□92mm用

型番: 109-099C 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)

吐出側

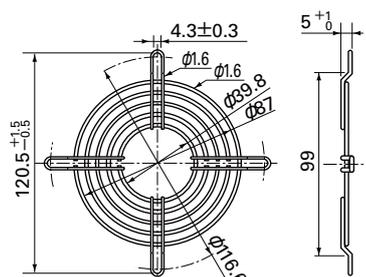


質量: 22g

□92mm, φ100mm用

型番: 109-099E 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)
: 109-099H 表面処理: カチオン電着塗装(黒色)

吸込側, 吐出側兼用

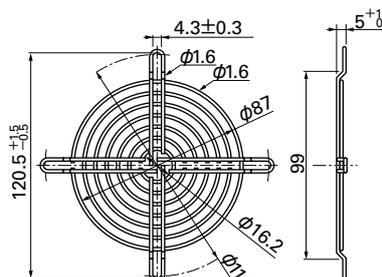


質量: 29g

□120mm用

型番: 109-019C 表面処理: ニッケルクロムメッキ(銀色)
: 109-019H 表面処理: カチオン電着塗装(黒色)

吐出側

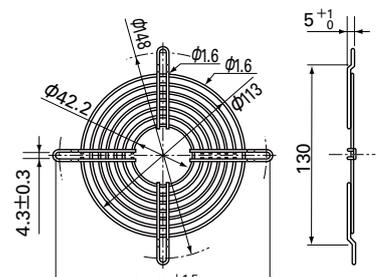

質量: 32g