



A

ครีมอน

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แม่แบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อคได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนยึดกับ
กำแพง

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

มือจับพร้อมฐานสำหรับการปิดสนิท

PAD HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-802
ทำจากทองเหลือง

ลักษณะเด่น Feature

- สามารถเปิดประตูจากด้านในห้องเก็บของได้ด้วยกรัดก้านกระทุ้งนรภัยภายในห้องเก็บของ (FC-802) (ไม่สามารถเปิดได้เมื่อมีการใส่กุญแจด้วยพินล็อคและแม่กุญแจ)
- สามารถใส่กุญแจด้วยพินล็อคและแม่กุญแจ (C-555N-40/45, C-555N-DL-40) และแม่กุญแจค้อยาว (C-555-45L/S) ได้ (กรุณาตรวจสอบในห้องเก็บของก่อนทำการใส่กุญแจ)
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

- Door can be unlocked from inside by installing the inside safety push rod (FC-802) (door cannot be unlocked when locking with a lock pin and padlock).
- Locking with the lock pin and padlock (C-555N-40·45, C-555N-DL-40) and long neck padlock (C-555-45L/S) is possible. (Check the door inside first and then lock the door.)
- For both left-hand and right-hand use.

- ข้อมูล
- วัสดุ: งานหล่อทองเหลือง (YBSc)
 - การจัดการผิวหน้า: ชุบโครเมียม (MBCr)
- การใช้งาน
- สำหรับประตูขนาดใหญ่และขนาดกลางเช่น เรือ คลังสินค้า ตู้แช่แข็งแช่เย็นสำหรับการก่อสร้าง
- หมายเหตุ
- กรุณาดูอ้างอิงเรื่องแม่กุญแจ C-555 ได้ที่หน้า 1,276
 - รับผิดชอบประเภทด้านเชื่อถือด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
- ⚠ ในกรณีที่ใส่กุญแจด้วยพินล็อคและแม่กุญแจจะไม่สามารถเปิดประตูด้วยก้านกระทุ้งนรภัยในห้องเก็บของได้**


- Specifications
- Material: Brass casting (YBSc)
 - Finish: Chrome plating (MBCr)
- Specific-use
- Large- or middle-sized doors for construction cold storage box, warehouse, ship etc.
- Remarks
- For padlock C-555, see page 1276.
 - **⚠ Door cannot be unlocked with the inside safety push rod when locking with a lock pin and padlock.**




FA-802S-5

FA-802-1

∅ 6.8 hole

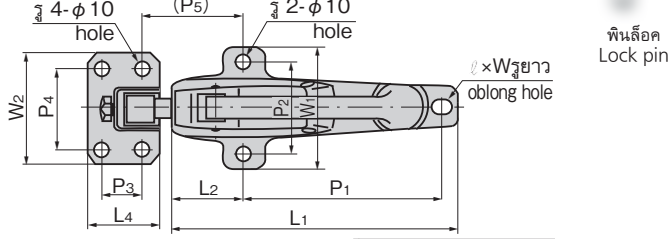

พินล็อค
Lock pin

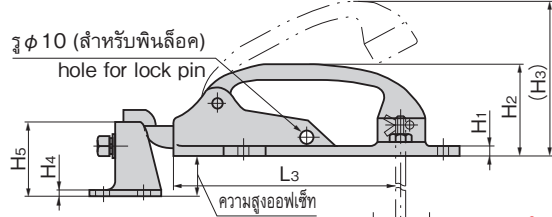

※ขนาดในภาพนี้เป็นเพียงสัดส่วนที่ใช้อ้างอิงในการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบที่ชิ้นงานจริง
※Prepared for a reference. Check it with your actual products.

ก้านกระทุ้งนรภัยในห้องเก็บของ Inside safety push rod

FC-802-2

กรุณาดูอ้างอิงรายละเอียดได้ที่หน้า 1,374
For details, see page 1374.

[ตัวอุปกรณ์มือจับ] Handle main body

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	W1	H1	H2	(H3)	P1	P2	∅ × W	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
FA-802-1	2D	2D	265	52	215	132	8	97	170	200	100	17×11	2,150	60047
FA-802-2	2D	2D	220	54	175	100	7	72	120	153	74	16×11	1,230	60048
FA-802-3	2D	2D	180	40	140	95	6	65	115	130	72	14×10	880	60049

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

[FA-802S]

ลักษณะเด่น Feature

- ปรับความสูงออฟเซตได้ด้วยการคลายน็อตที่ฐานรองและเลื่อนสไลด์
- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.



FA-802S-5

[ฐานรองสำหรับ FA-802-1] Special catch for FA-802-1

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L4	W2	H4	H5	P3	P4	(P5)	ความสูงออฟเซต Offset height	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
FA-802S-5	2D	2D	60	100	10	47	30	70	88	0~15	600	60054
FA-802S-6	2D/3D	2D/3D				105			80	50~65	1,100	60055

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

[ฐานรองสำหรับ FA-802-2/3] Special catch for FA-802-2/3

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L4	W2	H4	H5	P3	P4	P5		ความสูงออฟเซต Offset height		มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
									FA-802-2	FA-802-3	FA-802-2	FA-802-3		
FA-802S-1	2D/3D	2D/3D	54	90	7	33	30	64	80	62	0~15	4~19	320	60050
FA-802S-2	2D	2D	48	82	6	59	26	60	71	56	25~35	29~39	380	60051
FA-802S-3	2D/3D	2D/3D	52	88		76	28	64	72	56	40~55	44~59	440	60052
FA-802S-4	2D/3D	2D/3D	52	90	10	94	28	64	73	55	50~65	54~69	640	60053

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10