

มือจับป๊อปขนาดมินิ POP HANDLES MINI



A-410-A · A-410-B

ทำจากซิงค์อัลลอย

ลักษณะเด่น Feature

- ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริง/ปะกัน)
- มีส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวที่ติดตั้งหนา 4mm เป็นแบบบางที่มีระยะตั้งแต่ผิวที่ติดตั้งหนาไปยังชิ้นส่วนสำหรับยึดอยู่ที่ 40mm
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (เมื่อพลิกแคมก็สามารถใช้สลับซ้ายและขวาได้)
- ที่ครอบกุญแจมาตรฐานจะใช้ใส่กุญแจขนาดเล็กแบบเฉพาะ (C-288-H)
- ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาลืมใส่กุญแจ
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Thin type. Thickness of surface is 4mm. Depth between panel installation surface and stopper plate is 40 mm.
- For both left-hand and right-hand use by changing the cam
- Special small cylinder (C-288-H) is used for standard lock.
- Key can be removed only when locking. Ensure locking without fail.

- ข้อมูลจำเพาะ**
- มวลผลิตภัณฑ์: A-410-A: 335g A-410-B: 340g
 - วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
 - การจัดการผิวหน้า: A-410-A: ซุปเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr) A-410-B: ซุปโครเมียม (MZCr)
 - หมายเลขกุญแจ: Z00288
 - รับผลิตภัณฑ์กุญแจเดียวกันทั้งหมด, กุญแจต่างกัน, ระบบเปิดได้ด้วยกุญแจหมายเลขเดียวกันตามที่ระบุด้วยเช่นกัน
 - จำนวนกุญแจที่ต่างกันมากที่สุด: 177,000 ดอก
 - ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ: 1.0-3.2mm
 - อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก/แผ่นวัสดุติดตั้ง/ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ/ชุดสกรู
- การทำงาน**
1. เมื่อต้องการเปิดประตู ให้หมุนกุญแจไปทางขวาแล้วหมุนมือจับที่ดันขึ้นมาไปทางซ้าย (ขวา)
 2. ไม่สามารถดึงกุญแจออกจากตัวอุปกรณ์ได้
 3. ในการปิดประตู ให้คืนมือจับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมเพื่อปลดใส่กุญแจ

- การใช้งาน**
- ผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ/อุปกรณ์สำหรับงานสภาพแวดล้อม/แผงควบคุม
- หมายเหตุ**
- สามารถใช้ประกอบกับระบบมาตรฐานได้

- Specifications**
- Mass: A-410-A/335g A-410-B/340g
 - Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: A-410-A/Satellite chrome plating (MZCr) A-410-B/Chrome plating (MZCr)
 - Key No.: Z00288
 - Keyed alike and key differences are available.
 - No. of max. key differences: 177,000
 - Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm
 - Accessories: Two keys, installation plate, special stopper plate and screws
- Operation**
1. To open door turn key clockwise and then popped handle clockwise (or counterclockwise).
 2. Key can not be removed from the main body.
 3. To close door return popped handle to its original position and press it for locking.
- Specific-use**
- Vending machines, environment equipment and control panels

ดีไซน์แบบเหลี่ยมและแบบกลมที่มีการซัพเซิร์จไลท์แบบกันน้ำ



A-410-A




A-410-B




กุญแจ No.Z00288 Key


[A-410-A]

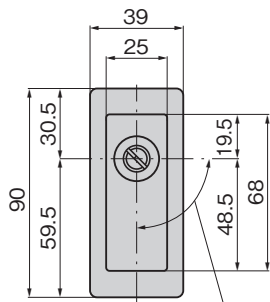

มุมการหมุนของมือจับ 90°
Handle turning angle

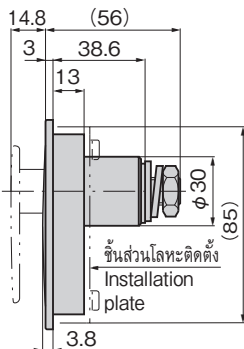


ชิ้นส่วนสำหรับยึด Stopper plate



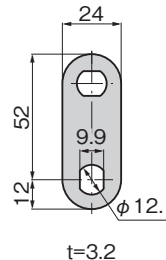


※ขนาดอื่นๆ จะเท่ากับ A-410-B
※Other dimensions are same as A-410-B.


[A-410-B]

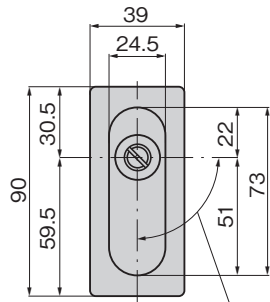

มุมการหมุนของมือจับ 90°
Handle turning angle

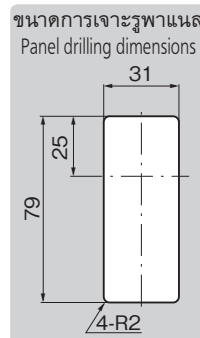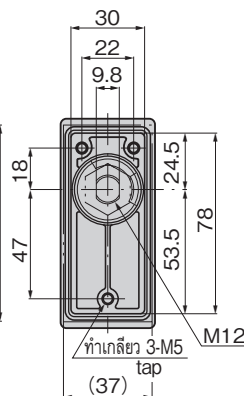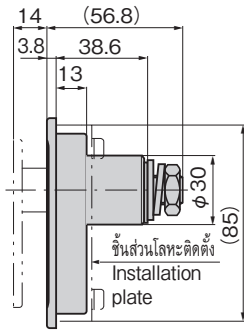

วิธีการติดตั้ง
Installation method

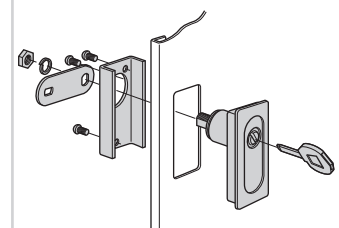

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	รหัส Code
A-410-A	2D		01703
A-410-B	2D/3D		01704

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

มือจับ
ลูกบิด/อุปกรณ์เสริม

ตัวยึด
โรลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

ผู้แก้ไข
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

POP HANDLES

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบเลื่อนได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนที่จับยึด
กันเสา

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด