

สลักบานพับก้านกลม 3 ก้าน

3-TUBE ROUND HINGE PINS




B-1097
ทำจากสแตนเลส

B-97
ทำจากเหล็ก



B-1097-1

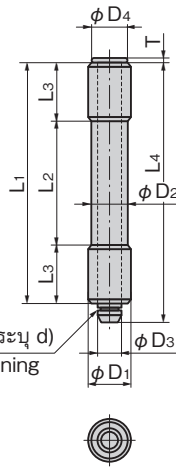

ช่องสำหรับแหวนกั้นแบบ E (ระบุ d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal-d)

[B-1097]

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)

หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

[B-97]

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: ท่อ: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างจักรกล (STKM)
แกน: สวดคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH)

• การจัดการผิวหน้า: ท่อ: ชีงงานเปลือย
แกน: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM). Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
• Finish: Pipe: Plain. Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

| เลขที่สินค้า Product No. | | RoHS 10 | CAD | L1 | L2 | L3 | L4 | T | φD1 | φD2 | φD3 | φD4 | d(เลขที่สินค้า) (Product No.) | มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass | รหัส Code | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------|-------|
| SUS | เหล็ก Iron | SUS | เหล็ก Iron | | | | | | | | | | | | SUS | เหล็ก Iron | | |
| B-1097-0 | B-97-0 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 102 | 54 | 24 | 113 | 3 | 18 | 16 | 10 | 16 | 8 (B-1024-8) | 185 | 10697 | 10227 |
| B-1097-1 | B-97-1 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 94 | 54 | 20 | 100 | 3 | 16 | 14 | 8 | 14 | 7 (B-1024-7) | 135 | 10698 | 10228 |
| B-1097-2 | B-97-2 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 82 | 42 | 20 | 90 | 2 | 14 | 12 | 6 | 12 | 5 (B-1024-5) | 90 | 10699 | 10229 |
| B-1097-3 | B-97-3 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 75 | 35 | 20 | 80 | 2 | 12 | 10 | 5 | 10 | 4 (B-1024-4) | 60 | 10700 | 10230 |
| B-1097-4 | B-97-4 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 94 | 54 | 20 | 100 | 3 | 14 | 12 | 6 | 12 | 5 (B-1024-5) | 103 | 11601 | 11581 |
| B-1097-5 | B-97-5 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 60 | 30 | 15 | 65 | 2 | 12 | 10 | 5 | 10 | 4 (B-1024-4) | 47 | 11602 | 11582 |

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

สลักบานพับก้านกลม 2 ก้าน

2-TUBE ROUND HINGE PINS




B-1098
ทำจากสแตนเลส

B-98
ทำจากเหล็ก



B-1098-1

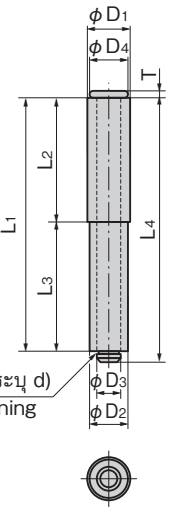

ช่องสำหรับแหวนกั้นแบบ E (ระบุ d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal-d)

[B-1098]

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)

หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

[B-98]

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: ท่อ: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างจักรกล (STKM)
แกน: สวดคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH)

• การจัดการผิวหน้า: ท่อ: ชีงงานเปลือย
แกน: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM). Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
• Finish: Pipe: Plain. Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

| เลขที่สินค้า Product No. | | RoHS 10 | CAD | L1 | L2 | L3 | L4 | T | φD1 | φD2 | φD3 | φD4 | d(เลขที่สินค้า) (Product No.) | มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass | รหัส Code | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------|-------|
| SUS | เหล็ก Iron | SUS | เหล็ก Iron | | | | | | | | | | | | SUS | เหล็ก Iron | | |
| B-1098-0 | B-98-0 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 106 | 52 | 54 | 113 | 3 | 18 | 16 | 10 | 16 | 8 (B-1024-8) | 197 | 10701 | 10231 |
| B-1098-1 | B-98-1 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 106 | 52 | 54 | 113 | 3 | 16 | 14 | 8 | 14 | 7 (B-1024-7) | 155 | 10702 | 10232 |
| B-1098-2 | B-98-2 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 84 | 42 | 42 | 90 | 2 | 14 | 12 | 6 | 12 | 5 (B-1024-5) | 91 | 10703 | 10233 |
| B-1098-3 | B-98-3 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 70 | 35 | 35 | 80 | 2 | 12 | 10 | 5 | 10 | 4 (B-1024-4) | 56 | 10704 | 10234 |
| B-1098-4 | B-98-4 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 106 | 52 | 54 | 113 | 3 | 14 | 12 | 6 | 12 | 5 (B-1024-5) | 114 | 11603 | 11583 |
| B-1098-5 | B-98-5 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 60 | 30 | 30 | 65 | 2 | 12 | 10 | 5 | 10 | 4 (B-1024-4) | 47 | 11604 | 11584 |

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับสี่เหลี่ยม/ทึบ
อุปกรณ์เสริม



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นรูป

บานพับสำหรับรถจักรยานยนต์

บานพับคู่แซ่แซ่

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

SLIP-JOINT HINGES