



# B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสติปจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลังรวม

บานพับสำหรับรถจัดทัพพิเศษ

บานพับคู่แซ่แซ็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

HINGES FOR SPECIALLY-EQUIPPED VEHICLES

B-858-4, B-858N-4 บานพับ

## บานพับประตูข้างสำหรับรถบรรทุก TRUCK DECK DOOR HINGES



## B-858-4 • B-858N-4

ทำจากอะลูมิเนียม

### ลักษณะเด่น Feature

- ทำจากอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และยังมีน้ำหนักเบากว่าบานพับที่เสียบแบบเดิมมาก
- ใช้พินนรภัยจึงทำให้เพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น
- Corrosion-resistant aluminum is used and more lightweight compared with current hinges.
- The safety pin provides high security.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: โลหะผสมอะลูมิเนียม (ADC)
- แกน: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: การทำสีแบบบรอน (ซิลเวอร์เมทัลลิก)

การใช้งาน

- รถจัดทัพพิเศษ/บอดีแบบเรียบ/รถแบบประตูยกกำหนดส่ง
- สินค้ามาตรฐาน...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ

หมายเหตุ

- B-858-4R เปลี่ยนเลขที่สินค้าเป็น B-858N-4R

Specifications

- Material: Main unit: Aluminum alloy (ADC)
- Axle: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Backed (Silver metallic)

Specific-use

- Specially equipped vehicles, flat body vehicles, vehicle with wing door

Remarks

- Product number of B-858-4R has changed to B-858N-4R




**B-858-4S**  
(สำหรับด้านข้าง)  
(For side gate)



**B-858N-4R**  
(สำหรับด้านหลัง)  
(For rear gate)

[B-858-4S]

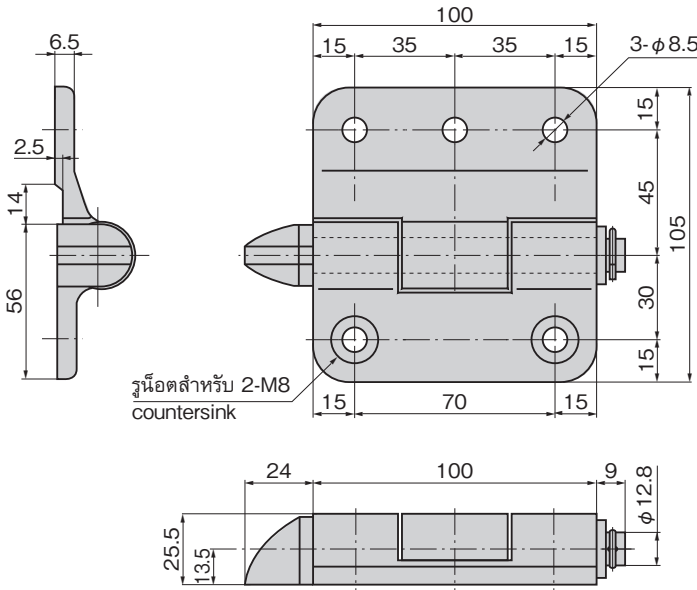


รูน็อตสำหรับ 2-M8 countersink

※มีสเปคพินหัวกลมแบบเดิมด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม  
※ The conventional round head pins are also available. Consult us.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-858-4S		2D/3D	410	11414
B-858N-4R		2D/3D	437	13470

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

[B-858N-4R]

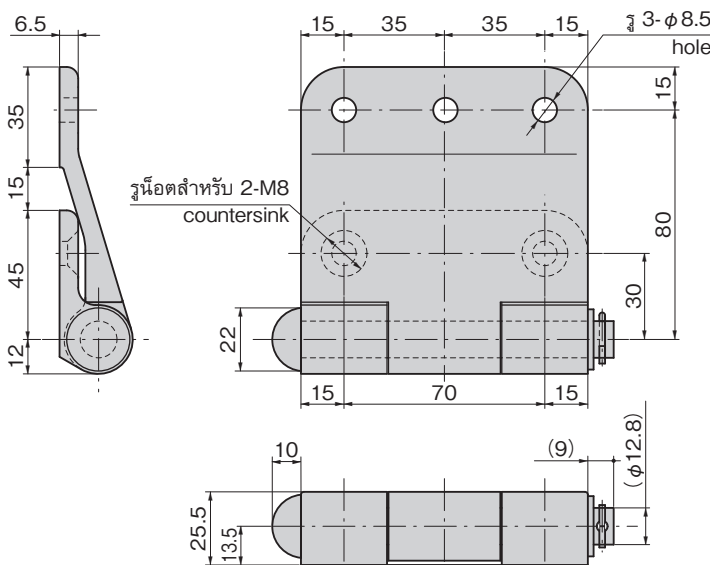

รูน็อตสำหรับ 2-M8 countersink

