

ฝาปิดโบลท์ CAP BOLTS



CP-30-BC
ทำจากพลาสติก

ลักษณะเด่น Feature

- ประเภทใส่ได้รวดเร็ว (ติดตั้งโดยเพียงแค่มุน 1-2 ครั้งเท่านั้น)
- ประเภทกันน้ำ (ใช้ปะเก็น)
- Quick in type (insert and turn one or two times)
- Waterproof (using packing)

ข้อมูล • วัสดุ: พอลิโพรพิลีน (PP)
จำเพาะ • สีมาตรฐาน: สีงาช้าง (5Y7/1)/สีดำ
การใช้งาน • ปิดรูสำหรับสลักเกลียวแชนตัวไฟ
หมายเหตุ • มีตัวครอบที่ทำจากสแตนเลส (B-1129) ด้วยเช่นกัน กรุณาดูอ้างอิงที่หน้า 943

Specifi-cations • Material: Polypropylene (PP)
 • Standard color: Ivory (5Y7/1) and black
Specific use • For cubicle hanging bolt hole covers
Remarks • The product (B-1129) made of stainless steel is also available. (see page 943)




PAT.PEND.



CP-30-BC-20-Ivory
สีงาช้าง



CP-30-BC-8-Black
สีดำ

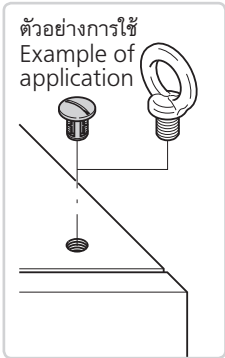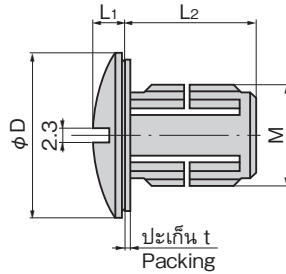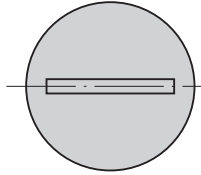

ตัวอย่างการใช้
Example of application

เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10		CAD		L1	L2	φD	M×พิตช์	t	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code	
สีงาช้าง Ivory	สีดำ Black	Ivory	Black	Ivory	Black							สีงาช้าง Ivory	สีดำ Black
CP-30-BC-8-Ivory	CP-30-BC-8-Black	●	●	2D/3D	3D	4.5	14.5	18	M8×1.25	0.8	0.8	21572	23962
CP-30-BC-10-Ivory	CP-30-BC-10-Black	●	●	2D/3D	3D		16.5	20	M10×1.5		1	21573	23963
CP-30-BC-12-Ivory	CP-30-BC-12-Black	●	●	2D/3D	2D/3D	5	18.5	22	M12×1.75		1.5	21574	23964
CP-30-BC-16-Ivory	CP-30-BC-16-Black	●	●	2D/3D	2D/3D		20.5	26	M16×2.0	1	2.5	21575	23965
CP-30-BC-20-Ivory	CP-30-BC-20-Black	●	●	2D/3D	2D/3D	5.5	24.5	30	M20×2.5		4	21576	23966
CP-30-BC-22-Ivory	CP-30-BC-22-Black	●	●	3D	3D	6	27.5	32	M22×2.5	1	4.5	21577	23967
CP-30-BC-24-Ivory	CP-30-BC-24-Black	●	●	2D/3D	2D/3D	6.5	29.5	34	M24×3.0		5.9	21578	23968
CP-30-BC-30-Ivory	CP-30-BC-30-Black	●	●	2D/3D	2D/3D	7	36.5	40	M30×3.5		9.4	21708	23969
CP-30-BC-36-Ivory	CP-30-BC-36-Black	●	●	2D/3D	2D/3D	7.5	39.5	46	M36×4.0	1.2	13	22930	23970
CP-30-BC-42-Ivory	CP-30-BC-42-Black	●	●	2D/3D	3D	8.5	45.5	52	M42×4.5		1.2	24506	24516

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

น็อตตัวเมียพลาสติกสำหรับ CP-30-BC PLASTIC NUTS FOR CP-30-BC



CP-30-BN
ทำจากพลาสติก

ลักษณะเด่น Feature

- ใช้เป็นน็อตตัวเมียของฝาปิดโบลท์พลาสติก (CP-30-BC) ได้
- These can be used as nuts for plastic bolt caps (CP-30-BC).



ข้อมูล • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6 (PA6)
จำเพาะ • สีมาตรฐาน: สีงาช้าง (5Y7/1)
หมายเหตุ • กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

Specifi-cations • Material: Polyamide 6 (PA6)
 • Standard color: Ivory (5Y7/1)
Remarks • Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

PAT.PEND.



CP-30-BN-36

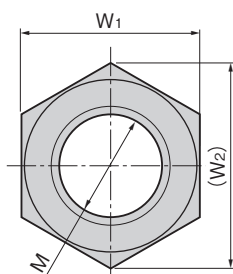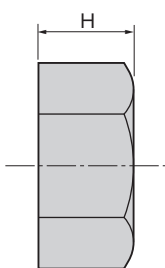

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	W1	(W2)	H	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
CP-30-BN-8	●	3D	13	15	6.5	8	0.7	23051
CP-30-BN-10	●	3D	17	19.5	8	10	1.3	23052
CP-30-BN-12	●	3D	19	22	10	12	1.8	23053
CP-30-BN-16	●	3D	24	27.7	13	16	3.4	23054
CP-30-BN-20	●	3D	30	34.5	16	20	5.9	23055
CP-30-BN-22	●	3D	32	37	18	22	7.4	23056
CP-30-BN-24	●	3D	36	41.5	19	24	8.9	23057
CP-30-BN-30	●	3D	46	53	24	30	17.2	23058

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตัวล็อก
กลอนสลัก/ตัวยึด
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม)



C

ตัวล็อก
กลอนสลัก
ที่จับยึดประตู
เช็ควาล์ว

ตัวควบคุมกลาง
ชิ้นส่วนเกี่ยวกับราว
ที่ล็อกตะแกรง
ที่ครอบกุญแจหัวงานอุตสาหกรรม
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ปะเก็น
กรอบหน้าต่างชนิดผนังป้องกัน

ขาयाง/แหวนยาง
อุปกรณ์เสริม (C)

ชิ้นส่วนเกี่ยวกับราวที่กระแทก
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตู้แช่

ระบบกลอน

PERIPHERA EQUIPMENT