

ตัวล็อก
กลอนสลัก/ตัวยึด
อุปกรณ์ประกอบชุด/อุปกรณ์เสริม



ตัวล็อก
กลอน
สลัก
ที่จับ
ยึดประตู
เชื่อมล็อก
ตัวควบคุม
กลาง

ชิ้นส่วน
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อก
ตะแกรง

ที่ครอบกุญแจกับ
งานอุตสาหกรรม

ป้องกันคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

กอลหน้าตัวล็อค
แผ่นป้องกัน

ขายาง/
แหวนยาง

อุปกรณ์เสริม
(C)

ชิ้นส่วนที่ช่วย
ติดตั้งและ
ปรับตั้ง

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ผู้เข้า

ระบบ
กลอน

PERIPHERA EQUIPMENT

C-1281, C-281, C-1040-J, C-40-J สกรู/แผ่นรอง/น็อตตัวเมีย/แหวน

น็อตหัวบาก SLITTING SCREWS



C-1281
ทำจากสแตนเลส

C-281
ทำจากทองเหลือง

ลักษณะเด่น Feature

- มีความเรียบนําสวยเพราะหัวน็อตมีส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านหน้าประตุน้อย
- Screw heads from door surface are not projected largely so they are smart.

ข้อมูลจำเพาะ

- [C-281] • วัสดุ: แท่งทองเหลืองแบบพรีคัตติง (C3602BD)
• การจัดการผิวหน้า: ชุบโครเมียม (MBCr)

- [C-1281] • วัสดุ: แท่งเหล็กลัดสแตนเลส (SUS)
• การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา

การใช้งาน • ประตูดอมนํารู/กรอบหน้าต่าง

Specifications

- [C-281] • Material: Free cutting brass bar (C3602BD)

- Finish: Chrome plating (MBCr)

- [C-1281] • Material: Stainless steel bar (SUS)

- Finish: Buffing


Specific use • Inspection entrance doors and window frames

C-281-M8-10




C-281-M8-5 C-1281-B-M8-7 C-1281-B-M6-5


[C-281-M6]

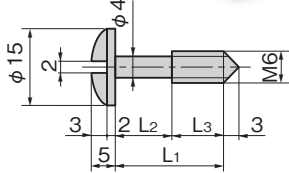


[C-1281-B-M6]

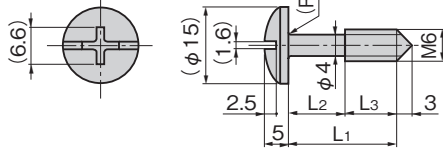

[C-281-M8]

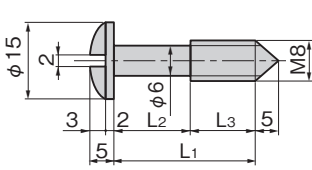

[C-1281-B-M8]

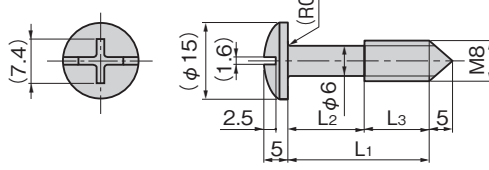

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L1	L2	L3	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-281-M6-1	●	2D/3D	30	20	10	10	22153
C-281-M6-2	●	2D/3D	30	22	8	9	22154
C-281-M6-3	●	2D/3D	20	10	10	9	22155
C-281-M6-4	●	2D/3D	20	12	8	8	22156
C-281-M6-5	●	2D/3D	10	2	8	7	22157
C-281-M8-1	●	2D/3D	35	21	14	17	22158
C-281-M8-2	●	2D/3D	35	25	10	16	22159
C-281-M8-3	●	2D/3D	30	16	14	16	22160
C-281-M8-4	●	2D/3D	30	20	10	15	22161
C-281-M8-5	●	2D/3D	25	11	14	14	22162
C-281-M8-6	●	2D/3D	25	15	10	14	22163
C-281-M8-7	●	2D/3D	20	6	14	13	22164
C-281-M8-8	●	2D/3D	20	10	10	13	22165
C-281-M8-9	●	2D/3D	45	31	14	19	22166
C-281-M8-10	●	2D/3D	65	51	14	24	22167

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10


เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	L1	L2	L3	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1281-B-M6-1	●	2D/3D	30	20	10	9	22977
C-1281-B-M6-2	●	3D	30	22	8	8	23264
C-1281-B-M6-3	●	3D	20	10	10	8	22978
C-1281-B-M6-4	●	3D	20	12	8	7	23265
C-1281-B-M6-5	●	3D	10	2	8	6	22979
C-1281-B-M8-1	●	3D	35	21	14	15	23266
C-1281-B-M8-2	●	3D	35	25	10	15	23267
C-1281-B-M8-3	●	3D	30	16	14	15	23268
C-1281-B-M8-4	●	3D	30	20	10	14	23269
C-1281-B-M8-5	●	3D	25	11	14	12	23270
C-1281-B-M8-6	●	3D	25	15	10	12	23271
C-1281-B-M8-7	●	3D	20	6	14	11	23272
C-1281-B-M8-8	●	3D	20	10	10	11	23273
C-1281-B-M8-9	●	3D	45	31	14	17	23274
C-1281-B-M8-10	●	3D	65	51	14	21	23275
C-1281-B-M8-11	●	2D/3D	34	22	12	14	24244

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10




ชิ้นส่วนโลหะข้อต่อ JOINT FITTING

ลักษณะเด่น Feature

- ต่อได้ง่ายด้วยกับก้านเสาและกลอนสลัก C-1040, C-40, C-58, C-628
- Can be joined easily to rod and latch locks such as the C-1040/C-40/C-58/C-628 etc.

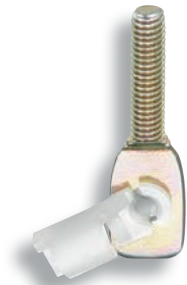

C-40-J-4

 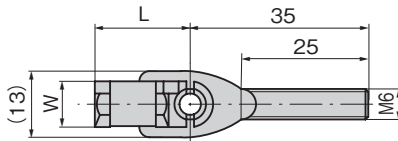 

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	วัสดุ Material	เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเสาคู่ที่ Applicable rod diameter	L	W	H1	H2	H3	ปุ่มกดแบบใช้งานง่ายที่แนะนำ Included quick bushings	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1040-J-4	●	2D/3D	สแตนเลส Stainless	φ4	19	9	6.5	8	10	AC-25-Q-14	10	23987
C-1040-J-6	●	2D	สแตนเลส Stainless	φ6	23.5	12	8.5	11	13.5	AC-25-Q-13	10	23988
C-40-J-4	●	2D/3D	เหล็ก Iron	φ4	19	9	6.5	8	10	AC-25-Q-14	10	21817
C-40-J-6	●	2D	เหล็ก Iron	φ6	23.5	12	8.5	11	13.5	AC-25-Q-13	10	23986

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



C-1040-J
ทำจากสแตนเลส

C-40-J
ทำจากเหล็ก

ข้อมูล
จำเพาะ

- วัสดุ [C-1040-J]
ตัวอุปกรณ์: แท่งเหล็กลัดสแตนเลส (SUS304)
ปุ่มกดแบบใช้งานง่าย: พอลิเอไมด์ 6 (PA6)

- [C-40-J]
ตัวอุปกรณ์: วัสดุเหล็กแบบพรีคัตติงรีดสำหรับ
โครงสร้างทั่วไป (SS400)
ปุ่มกดแบบใช้งานง่าย: พอลิเอไมด์ 6 (PA6)

- การจัดการผิวหน้า [C-40-J] ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมียม (MFZn-C)

การใช้งาน • รัดจัดทำพิเศษ/เครื่องจักรก่อสร้าง/รถบัส

หมายเหตุ • สินค้าเดิม C-40-J มีการเปลี่ยนรหัสสินค้าเป็น C-40-J-4

- กรุณาดูอ้างอิง AC-25-Q ได้ที่หน้า 659

Specifi-
cations

- Material [C-1040-J]
Body: Stainless steel (SUS304)
Quick bush: Polyamide 6 (PA6)
[C-40-J]
Body: General-purpose structural rolled steel (SS400)
Quick bush: Polyamide 6 (PA6)

- Surface finish [C-40-J] Galvanized Chromate (MFZn-C)

Specific use • Custom Vehicles, Construction Machinery, Busses
Remarks • The C-40-J has changed product numbers and is now the C-40-J-4.
• Please check page 659 for AC-25-Q.