


ステンレスバルブ

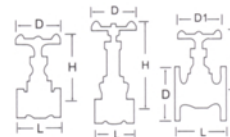

青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

ステンレスバルブ

ステンレスボールバルブ


J型バルブ


汎用コックバルブ


自動バルブ


製品輸入数量

関連資料

UG		10K グローブバルブ			
SCS13A 	呼び径		L	H	D
	8 A	1/4 B	44	80	55
	10	3/8	48	80	55
	15	1/2	52	80	55
	20	3/4	60	86	63
	25	1	72	93	70
	32	1 1/4	80	105	80
	40	1 1/2	90	124	90
50	2	100	138	100	
材質	ボデー ステム ジスク	SCS 13 A SUS 3 0 4 + Cr めっき SUS 3 1 6	ボンネット パッキン ガスケット	SCS 13 A PTFE R-PTFE	
最高許容圧力	120℃以下の圧力変動の少ない清流 150℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油			1.4 MPa 1.1 MPa	

FUG		10Kフランジ形 グローブバルブ				
SCS13A 	呼び径		D	L	H	D1
	15 A	1/2 B	95	85	84	55
	20	3/4	100	95	92	63
	25	1	125	110	103	70
	32	1 1/4	135	130	122	80
	40	1 1/2	140	150	135	90
	50	2	155	180	158	100
	材質	ボデー ステム ジスク	SCS 13 A SUS 3 0 4 + Cr めっき SUS 3 1 6	ボンネット パッキン ガスケット	SCS 13 A PTFE R-PTFE	
最高許容圧力	120℃以下の圧力変動の少ない清流 150℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油			1.4 MPa 1.1 MPa		

UL		10K ゲートバルブ			
SCS13A 	呼び径		L	H	D
	15 A	1/2 B	54	85	55
	20	3/4	58	95	63
	25	1	66	103	70
	32	1 1/4	75	122	80
	40	1 1/2	78	136	80
	50	2	87	158	90
	材質	ボデー ステム ジスク	SCS 13 A SUS 3 1 6 + Cr めっき SCS 1 4 A	ボンネット パッキン ガスケット	SCS 13 A R-PTFE R-PTFE
最高許容圧力	120℃以下の圧力変動の少ない清流 150℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油			1.4 MPa 1.1 MPa	

FUL		10Kフランジ形 ゲートバルブ				
SCS13A 	呼び径		D	L	H	D1
	15 A	1/2 B	95	80	87	55
	20	3/4	100	90	98	63
	25	1	125	100	106	70
	32	1 1/4	135	110	125	80
	40	1 1/2	140	125	139	80
	50	2	155	140	163	90
	材質	ボデー ステム ジスク	SCS 13 A SUS 3 1 6 + Cr めっき SCS 1 4 A	ボンネット パッキン ガスケット	SCS 13 A R-PTFE R-PTFE	
最高許容圧力	120℃以下の圧力変動の少ない清流 150℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油			1.4 MPa 1.1 MPa		