


ステンレスボールバルブ

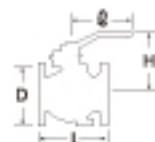

FUF

10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

SCS13A



呼び径		d1	D	L	H	Q	
15 A	1/2 B	15	95	108	71	130	
20	3/4	20	100	117	73	130	
25	1	25	125	127	90	160	
32	1 1/4	32	135	140	94	160	
40	1 1/2	40	140	165	122	250	
50	2	50	155	178	130	250	
65	2 1/2	65	175	190	148	250	
80	3	80	185	203	174	400	
100	4	100	210	229	190	400	
125	5	125	250	356	243	650	
150	6	150	280	394	259	650	
材質		ボデー SCS13A ボール SCS13A ステム SU8316			キャップ シート ハンドル SCS13A		SCS13A R-PTFE SCS13A
最高許容圧力		34ページをご参照下さい。					
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・面割寸法 : ASME B16.10 クラス150 ・フランジ寸法 : JIS B 2220 10K ・静電防止/ステム飛び出し防止/ファイアーセーフ 					
呼び径		d1	D	L	H	S ₂	Q
100 A	4 B	100	210	230	190	23	400
125	5	125	250	300	243	23	650
150	6	150	280	340	259	27	650

特殊ショート面間寸法
(東亜バルブ標準)

オプション: 125A、150Aギヤー付きも生産可能

FUFN

10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

SCS14A



呼び径		d1	D	L	H	Q	
15 A	1/2	15	85	108	71	130	
20	3/4	20	100	117	73	130	
25	1	25	125	127	90	160	
32	1 1/4	32	135	140	94	160	
40	1 1/2	40	140	165	122	250	
50	2	50	155	178	130	250	
65	2 1/2	65	175	190	148	250	
80	3	80	185	203	174	400	
100	4	100	210	229	190	400	
125	5	125	250	356	243	650	
150	6	150	280	394	259	650	
材質		ボデー SCS14A ボール SCS14A ステム SU8316			キャップ シート ハンドル SCS13A		SCS14A R-PTFE SCS13A
最高許容圧力		34ページをご参照下さい。					
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・面割寸法 : ASME B16.10 クラス150 ・フランジ寸法 : JIS B 2220 10K ・静電防止/ステム飛び出し防止/ファイアーセーフ 					
呼び径		d1	D	L	H	S ₂	Q
100 A	4 B	100	210	230	190	23	400
125	5	125	250	300	243	23	650
150	6	150	280	340	259	27	650

特殊ショート面間寸法
(東亜バルブ標準)

オプション: 125A、150Aギヤー付きも生産可能

UFのロックレバー構造

