


# 汎用コック



## GC2

### 150型 グランドコック(青銅)

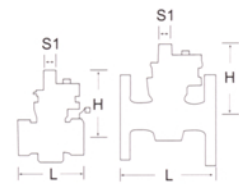

ハンドルは別売です

呼び径		L	H	S1
10 A	3/8 B	50	53	10
15	1/2	60	60	12
20	3/4	65	65	14
25	1	80	80	16
32	1 1/4	95	85	18
40	1 1/2	100	90	22
50	2	115	105	26
65	2 1/2	130	130	26
80	3	145	155	30
100	4	190	185	38

材質	ボデー CAC 406 プラグ CAC 406 パッキン 非石綿	※2014年1月125A製造中止		
最高許容圧力	60℃以下の水・油 1.0 MPa (～2B迄) 60℃以下の水・油 0.8 MPa (2 1/2～以上)			

## GCF2

### 150型 F付グランドコック(青銅)



ハンドルは別売です

呼び径		L	H	S1
★ 15 A	1/2 B	80	65	12
★ 20	3/4	90	75	14
★ 25	1	110	85	16
★ 32	1 1/4	120	100	19
★ 40	1 1/2	130	105	22
★ 50	2	150	128	26
★ 65	2 1/2	170	135	26
★ 80	3	190	170	32

材質	ボデー CAC 406 プラグ CAC 406 パッキン 非石綿	※2014年1月100A～150A製造中止		
最高許容圧力	60℃以下の水・油 1.0 MPa (～2B迄) 60℃以下の水・油 0.8 MPa (2 1/2～以上)			

★印は受注生産品

## GC3

### 150型 3方コック(青銅) [L栓]は別途製作します




(標準; T栓)  
ハンドルは別売です

呼び径		L	H	S1
10 A	3/8 B	50	53	10
15	1/2	60	60	12
20	3/4	65	65	14
25	1	80	80	16
32	1 1/4	95	85	18
40	1 1/2	100	90	22
50	2	115	105	26
65	2 1/2	130	130	26
80	3	145	155	30
100	4	190	185	38

材質	ボデー CAC 406 プラグ CAC 406 パッキン 非石綿	※2014年1月125A製造中止		
最高許容圧力	60℃以下の水・油 1.0 MPa (～2B迄) 60℃以下の水・油 0.8 MPa (2 1/2～以上)			

## GCF3

### 150型 F付3方コック(青銅) [L栓]は別途製作します

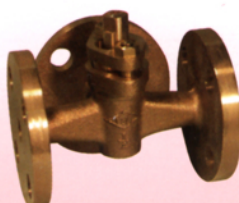

(標準; T栓)  
ハンドルは別売です

呼び径		L	H	S1
★ 15 A	1/2 B	120	65	12
★ 20	3/4	130	75	14
★ 25	1	155	85	16
★ 32	1 1/4	170	100	19
★ 40	1 1/2	175	110	22
★ 50	2	195	130	26
★ 65	2 1/2	215	145	30
★ 80	3	225	165	32

材質	ボデー CAC 406 プラグ CAC 406 パッキン 非石綿	※2014年1月100A・125A製造中止		
最高許容圧力	60℃以下の水・油 1.0 MPa (～2B迄) 60℃以下の水・油 0.8 MPa (2 1/2～以上)			

★印は受注生産品