


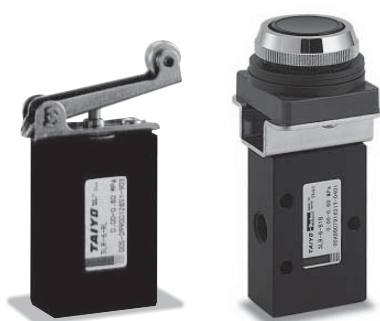

3ポートタイプの メカニカルバルブ。

- 有効断面積 9.0mm²
- 接続口径 Rc1/8
- 両方向流れ仕様
ノーマルオープンでもノーマルクローズでも使用が可能です。



仕様

名称	ピンランジャ形	ローラレバー形	片ぎきローラレバー形
形式記号	3LR-6-PP	3LR-6-RL	3LR-6-RO
JIS記号			
接続口径	Rc1/8		
有効断面積	ノーマルクローズ(N・C):9.0mm ² ノーマルオープン(N・O):6.6mm ²		
動作力	N・C:44.1N、N・O:56.9N (0.5MPa時)	N・C:19.6N、N・O:24.5N (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0~0.8MPa		
使用温度範囲	+5~+60℃ (周囲温度および使用空気温度)		
質量 (kg)	0.10	0.12	0.12

名称	押釦(平形)形	押釦(キノコ)形	セレクト(ツマミ)形
形式記号	3LR-6-B1	3LR-6-B2	3LR-6-S1
JIS記号			
接続口径	Rc1/8		
有効断面積	ノーマルクローズ(N・C):9.0mm ² ノーマルオープン(N・O):6.6mm ²		
動作力	N・C:62.3N、N・O:80.4N (0.5MPa時)	N・C:0.51N・m、 N・O:0.62N・m (0.5MPa時)	
使用圧力範囲	0~0.8MPa		
使用温度範囲	+5~+60℃ (周囲温度および使用空気温度)		
質量 (kg)	0.17	0.17	0.18

- 押釦(平形・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
ご注文の際は下記の形式例にてご指定ください。

3LR-6-B1B

B1=押釦(平形)

B2=押釦(キノコ)

B=黒、R=赤、G=緑

- セレクト(ツマミ)形は、ツマミ部が黒色となります。