

空気圧機器の排気音の低減に最適。

●本体に樹脂を使用しているため軽量・安価です。



JIS記号



仕様

項目 \ 形式	SA-5	SA3-6	SA3-8	SA3-10	SA3-15	SA3-20	SA3-25
接続口径	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1
消音効果	20dB(A)以上	16dB(A)以上	20dB(A)以上				
最高使用圧力	0.7MPa		0.9MPa				
有効断面積 mm ²	6	11	30	35	95	165	235
質量 g	2.5	4	10	17	20	55	90


形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

SA3-10


接続口径	
6	R1/8
8	R1/4
10	R3/8
15	R1/2
20	R3/4
25	R1

シリーズ

外形寸法図/SA3- 接続口径

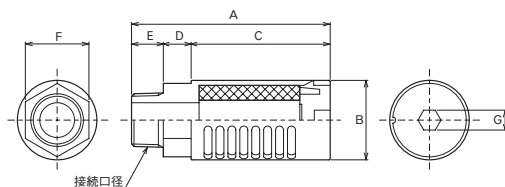

外形寸法図/SA-5

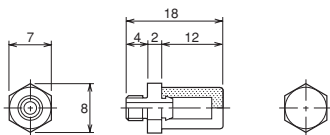

寸法表

単位: mm

形式記号	接続口径	A	B	C	D	E	F	G
SA3-6	R1/8	34	φ16	20	7	7	14	4
SA3-8	R1/4	62	φ20	44	8	10	16.8	5
SA3-10	R3/8	67	φ26	44	11	12	22	8
SA3-15	R1/2	70	φ28	44	11	15	24	8
SA3-20	R3/4	99.3	φ40	70.4	12.9	16	31.5	10
SA3-25	R1	119	φ47.8	86.2	13.8	19	35.5	10