


NSB エコノミー ボール スプライン

LSFW ダブル型

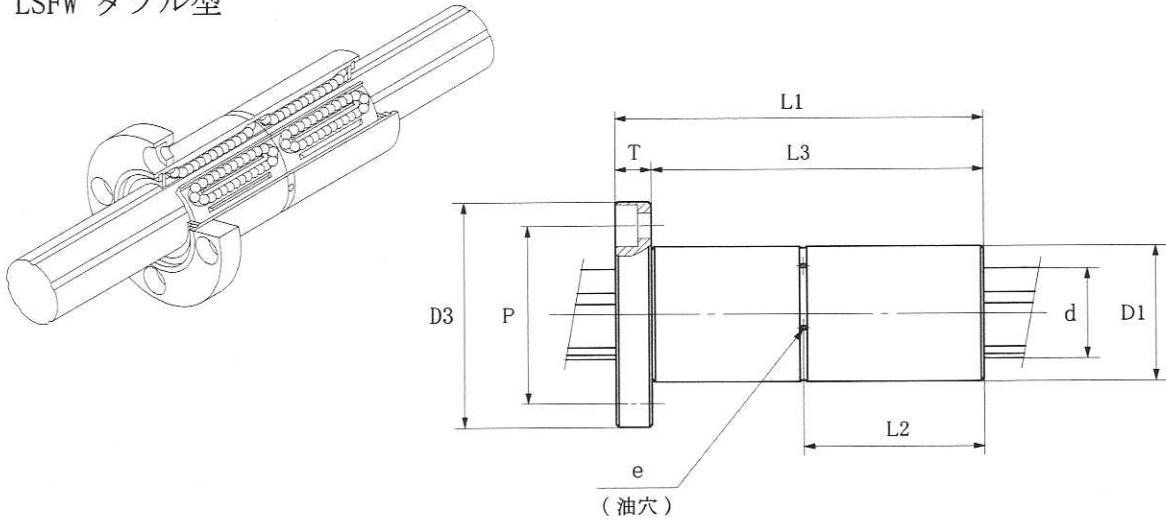

スリーブ型式		外径		全長	フランジ部							油穴径	
シール付き	シール無し	D1	(h6)		D3	T	P	d1	d2	H	L2		L3
LSFW10UU	LSFW10	21	0	59	41	8	30	4.5	8	5.3	29.5	51	1.5
LSFW13UU	LSFW13	24	-0.013	64	45	8	34	4.5	8	5.3	32	56	1.5
LSFW16UU	LSFW16	31	0 -0.016	74	52	8	40	4.5	8	5.3	37	66	1.5
LSFW20UU	LSFW20	35		84	60	10	46	5.5	9.5	6.3	42	74	2
LSFW25UU	LSFW25	42		110	68	10	54	5.5	9.5	6.3	55	100	2
LSFW30UU	LSFW30	47		122	77	12	60	6.6	12.5	7.6	61	110	2.5

呼び型番例

LSFW16 UU - 2 - E - H - 680 T M X

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

(注) 1.スリーブとスプライン軸とは、組合わせセット 販売となります。

- ① スリーブ型式
- ② 両側シール記号
- ③ 1軸に付くスリーブ数
- ④ スキマ(予圧)記号
- ⑤ 精度等級記号
- ⑥ スプライン軸の全長 [mm]
- ⑦ スプライン軸の加工記号
- ⑧ 中空軸記号 [中実軸は無記号]
- ⑨ 特殊処理記号

(詳しくは呼び型番例を参照して下さい。)