


クイックカットヤスリ QUICK CUT FILES 610 620

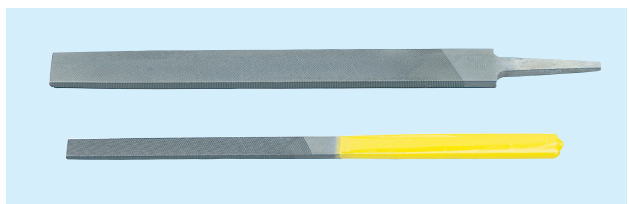

PRICE-QUICK



■従来のヤスリ刃の刃先を化学研磨加工によって、鋭利な刃物の刃先の様に加工し、凹部も懐が深くなっている為、硬化プラスチック、木材、軽金属等の目詰りを起こし易い材料に適しています。

■Use
“Electro-Polished Files.”
For Hard Plastic, Bakelite, Wood, Light-Metals, etc.

鉄工ヤスリタイプ QUICK CUT FILES (ENGINEER'S TYPE) 610

規格表 STANDARD TABLE

INCH	mm	SHAPE DIMEN- SION	平	半丸	丸	角	三角
			HAND	HALF ROUND	ROUND	SQUARE	TRIANGULAR
			W × T mm	W × T mm	W mm	W mm	W mm
6	150	WXT/W	16 × 4	16 × 4.5	φ6	6	12
		kg-doz	0.82	0.74	0.46	0.56	1.10
		BOX pcs	12	12	12	12	12
		ITEM No.	QHI 150*	QHA 150*	QMA 150*	QKA 150*	QSA 150*
8	200	WXT/W	21 × 5	21 × 6	φ8	8	15
		kg-doz	1.72	1.82	1.00	1.20	2.08
		BOX pcs	6	6	6	6	6
		ITEM No.	QHI 200*	QHA 200*	QMA 200*	QKA 200*	QSA 200*
10	250	WXT/W	25 × 6	25 × 7	φ10	10	17
		kg-doz	3.22	3.00	1.88	2.26	3.24
		BOX pcs	6	6	6	6	6
		ITEM No.	QHI 250*	QHA 250*	QMA 250*	QKA 250*	QSA 250*
12	300	WXT/W	30 × 7	30 × 8.5	φ12	12	20
		kg-doz	5.50	5.26	3.32	4.00	5.28
		BOX pcs	6	6	6	6	6
		ITEM No.	QHI 300*	QHA 300*	QMA 300*	QKA 300*	QSA 300*
14	350	WXT/W	34 × 7.5	34 × 10	φ15	15	22
		kg-doz	8.00	8.12	5.62	7.08	7.14
		BOX pcs	6	6	6	6	6
		ITEM No.	QHI 350*	QHA 350*	QMA 350*	QKA 350*	QSA 350*

能力早見表

	高	←	低
切れ味	クイックカット	>	ブライツ-900 > 通常品
耐久性	ブライツ-900	>	クイックカット = 通常品
剥離性	ブライツ-900	>	クイックカット = 通常品
価格	ブライツ-900	>	クイックカット = 通常品

spec comparison

	High	←	Low
SHARPNESS	QUICK CUT	>	BRIGHT-900 > ORDINARY
ENDURANCE	BRIGHT-900	>	QUICK CUT = ORDINARY
UN-CLOG	BRIGHT-900	>	QUICK CUT = ORDINARY
PRICE	BRIGHT-900	>	QUICK CUT = ORDINARY

コーティングヤスリ

ITEM No.* assorted

目の粗さ ROUGHNESS	*
荒目 Bastard	1
中目 Second	2
細目 Smooth	3
油目 Dead Smooth	4

組ヤスリタイプ QUICK CUT FILES (ASSORTED TYPE) 620

規格表 STANDARD TABLE

TYPE	DIMEN- SION	セット SET	平	半丸	丸	角	三角
			HAND	HALF ROUND	ROUND	SQUARE	TRIANGULAR
			W × T mm	W × T mm	W mm	W mm	W mm
5本組 5-PCS	215L 110ℓ	—	11 × 3.5	12 × 3.8	φ5.5	5.5	9.0
	kg-25pcs	1.38	1.48	1.43	1.13	1.30	1.44
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	QST 005*	QHI 005*	QHA 005*	QMA 005*	QKA 005*	QSA 005*
8本組 8-PCS	200L 100ℓ	—	9 × 3.0	9.5 × 3.0	φ4.3	4.3	7.5
	kg-25pcs	0.88	0.96	1.01	0.66	0.78	1.01
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	QST 008*	QHI 008*	QHA 008*	QMA 008*	QKA 008*	QSA 008*
10本組 10-PCS	185L 85ℓ	—	7 × 2.5	7.3 × 2.5	φ3.2	3.2	6.0
	kg-25pcs	0.56	0.69	0.64	0.37	0.40	0.69
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	QST 010*	QHI 010*	QHA 010*	QMA 010*	QKA 010*	QSA 010*
12本組 12-PCS	170L 70ℓ	—	4 × 2.0	4.2 × 2.0	φ2.5	2.5	4.0
	kg-25pcs	0.29	0.33	0.31	0.25	0.25	0.29
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	QST 012*	QHI 012*	QHA 012*	QMA 012*	QKA 012*	QSA 012*

精密タイプ QUICK CUT FILES (PRECISION NEEDLE TYPE) 630

TYPE	DIMEN- SION	セット SET	平	半丸	丸	角	三角
			HAND	HALF ROUND	ROUND	SQUARE	TRIANGULAR
			W × T mm	W × T mm	W mm	W mm	W mm
5本組 5-PCS	200 × φ3.9	—	7.2 × 1.5	6.3 × 2.2	φ3.7	3.3	4.5
	kg-25pcs	0.50	0.52	0.50	0.48	0.48	0.50
	No./1set	5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.	QST 0553	QHI 0553	QHA 00553	QMA 0553	QKA0553	QSA 0553

■1セット5本入です。 ■5本組以外も製作可。 ■目種は#3です。(#6も製作可)
■鉄工タイプ、組ヤスリタイプとも、その他の形状、サイズ、目の荒さ、別作品等についてはオーダーメイド製作可能です。