

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



日本 “エアファイル”

修理可能

同商品群  
在庫数 32 アイテム



**特長** ●ストローク速度が早く高い切削力を発揮します。  
**用途** ●金型および精密部品の研磨加工に。  
**仕様** ●使用空気圧力:0.6MPa  
 ●適合ヤスリ軸径:φ6mm (φ5mm使用可)  
**付属品** ●専用六角レンチ  
 ●クイックカプラー  
 ●ヤスリ(TAF-W12)  
**製造国** ●日本

先端工具装着例



※荒目、細目も別途取扱可能です。

品番	スイッチ方式
TAF-7500-S	プッシュスイッチ
TAF-3700-M	スライドスイッチ
TAF-5000-L	プッシュスイッチ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ストローク長(mm)	ストローク数(回/分)	空気消費量(m <sup>3</sup> /min)	ホース取付口	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
754-3671	TAF-7500-S	¥27,107	¥28,000	8	7500	0.3	Rc1/4	後方	150	3	0.40	67(81)
754-3654	TAF-3700-M	¥34,964	¥36,000	10	3700	0.3	Rc1/4	直排気	170	3	1.10	14(117)
754-3662	TAF-5000-L	¥31,036	¥32,000	10	5000	0.3	Rc1/4	後方	210	3	0.85	32(107)


ツボサン(株)[631407]

スタンダード



TAF-W12 (平・ワイド)  
 TAF-W22 (半丸・ワイド)  
 TAF-SW12 (平・スーパーワイド)  
 TAF-SW22 (半丸・スーパーワイド)

ブライト900

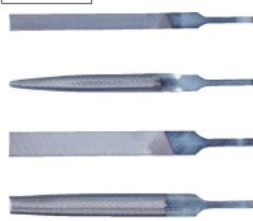

TAF-BW12 (平・ワイド)  
 TAF-BW22 (半丸・ワイド)  
 TAF-BSW12 (平・スーパーワイド)  
 TAF-BSW22 (半丸・スーパーワイド)

CBN



TAF-CW12 (平・ワイド)  
 TAF-CW22 (半丸・ワイド)  
 TAF-CSW12 (平・スーパーワイド)  
 TAF-CSW22 (半丸・スーパーワイド)

**先端工具(スタンダード)** **特長** ●ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	形状	タイプ	全長×刃長×刃幅×刃厚(mm)	柄部φ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
754-3786	TAF-W12	¥857	¥1,000	平	中目 17cut/cm	160×100×11×3.5	□6	12	36	82(99)
754-3794	TAF-W22	¥1,286	¥1,500	半丸	中目 17cut/cm	160×100×12×3.8	□6	12	38	68(340)
754-3760	TAF-SW12	¥1,157	¥1,350	平	中目 16cut/cm	160×100×16×4	□6	12	58	56(92)
754-3778	TAF-SW22	¥1,843	¥2,150	半丸	中目 16cut/cm	160×100×16×4.5	□6	12	53	31(282)

**先端工具(ブライト900)** **特長** ●表面にブライト900コーティングを施しているため、目づまりしにくく、切れ味と耐久性が大幅に向上しました。

●アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。  
**用途** ●鉄、アルミ、樹脂、プラスチック、ステンレス等の研磨加工に。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	形状	タイプ	全長×刃長×刃幅×刃厚(mm)	柄部φ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
754-3701	TAF-BW12	¥2,443	¥2,850	平	中目 17cut/cm	160×100×11×3.5	□6	12	36	20(56)
754-3719	TAF-BW22	¥2,743	¥3,200	半丸	中目 17cut/cm	160×100×12×3.8	□6	12	38	18(225)
754-3689	TAF-BSW12	¥2,829	¥3,300	平	中目 16cut/cm	160×100×16×4	□6	12	58	11(53)
754-3697	TAF-BSW22	¥3,600	¥4,200	半丸	中目 16cut/cm	160×100×16×4.5	□6	12	53	6(86)

**先端工具(CBN)** **特長** ●スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。

**用途** ●焼き入れ鋼等の高硬度材の研磨加工に。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	形状	粒度(#)	全長×刃長×刃幅×刃厚(mm)	柄部φ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
754-3743	TAF-CW12	¥4,286	¥5,000	平	200	160×60×11×3.5	□6	12	36	18(225)
754-3751	TAF-CW22	¥3,857	¥4,500	半丸	200	160×60×12×3.8	□6	12	38	4(80)
754-3727	TAF-CSW12	¥8,400	¥9,800	平	200	160×100×16×4	□6	12	58	4(134)
754-3735	TAF-CSW22	¥7,543	¥8,800	半丸	200	160×100×16×4.5	□6	12	53	3(100)

☎商品のお問い合わせ:0823-79-5121 <http://www.tsubosan.co.jp/>

U TOOLS



Oscillation Sander

振動サンダー

New イチオシ 修理可能

同商品群  
在庫数 3 アイテム



U-75



7494 (スクレパー)



5549 (クッションベース)

**特長** ●研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。  
 ●5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。  
 ●パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。

**用途** ●塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。

**仕様** ●使用ペーパー:マジックシートタイプ75mm×110mm  
 ●使用空気圧力:0.6MPa ●ホース取付口:G1/4

**付属品** ●スクレパー(1枚)、クッションベースφ123mm×5mm(1枚)

**製造国** ●日本

発注単位1台

(価格改定日 21.04) 埼玉精機[547329]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	パッドサイズ(mm)	無負荷往復数(回/分)	空気消費量(m <sup>3</sup> /min)	排気	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
256-0544	U-75	¥28,875	¥42,000	73×100	20000	0.34	後方	235	1	0.66	-

スクレパー

発注単位1枚

(価格改定日 21.04)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	サイズ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
257-9303	7494	¥1,393	¥1,500	34×90	1	23	-

クッションベース

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	サイズ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
257-9302	5549	¥1,393	¥1,500	123×5	1	20	-

☎商品のお問い合わせ:048-532-3804 <http://www.saitama-seiki.co.jp>