


コレット選定表

ショートシリーズ

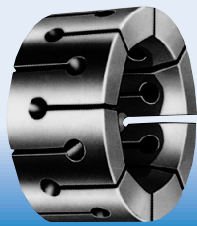

このコレットはドローバー型・ビツインセンタ型のショートシリーズに適応します。

- 精密な対偶平面を持っています。
- アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
- 保持範囲がずれる場合は追加加工研磨ができます。

適当なドローバー推力

「トルクロック」アーバーの操作を能率的かつ効果的にするためにはドローバー推力を適当に設定する事が重要です。推力が過少では加工物がすべり、過大ではエキスパンダを破損します。

ドローバー推力 最大	
本体型番	kN (kgf)
AC-8100	3.43 (350)
AC-8200	3.43 (350)
AC-8300	5.88 (600)
AC-8400	11.76 (1200)
AC-8500	19.6 (2000)
AC-8600	29.4 (3000)
AC-8700	34.3 (3500)

AC8100・AC7100-A用		コレット型番	15.0
保持範囲	コレット型番		
12.70~12.95	AC7101		
12.96~13.20	AC7102		
13.21~13.49	AC7103		
13.50~13.74	AC7104		
13.75~14.00	AC7105		
14.01~14.27	AC7106		
14.28~14.53	AC7107		
14.54~14.78	AC7108		
14.79~15.04	AC7109		
15.05~15.32	AC7110		
15.33~15.57	AC7111		
15.58~15.85	AC7112		
15.86~16.10	AC7113		
16.11~16.38	AC7114		
16.39~16.64	AC7115		
AC8200・AC7200-A用		コレット型番	18.3
保持範囲	コレット型番		
15.06~15.32	AC7201		
15.33~15.57	AC7202		
15.58~15.85	AC7203		
15.86~16.10	AC7204		
16.11~16.38	AC7205		
16.39~16.64	AC7206		
16.65~16.92	AC7207		
16.93~17.17	AC7208		
17.18~17.45	AC7209		
17.46~17.70	AC7210		
17.71~17.96	AC7211		
17.97~18.21	AC7212		
18.22~18.47	AC7213		
18.48~18.72	AC7214		
18.73~18.97	AC7215		
18.98~19.23	AC7216		
19.24~19.48	AC7217		
19.49~19.74	AC7218		
19.75~20.00	AC7219		
20.01~20.24	AC7220		

AC8300・AC7300-A用		コレット型番	21.3
保持範囲	コレット型番		
18.24~18.47	AC7301		
18.48~18.72	AC7302		
18.73~18.97	AC7303		
18.98~19.23	AC7304		
19.24~19.48	AC7305		
19.49~19.74	AC7306		
19.75~20.00	AC7307		
20.01~20.24	AC7308		
20.25~20.50	AC7309		
20.51~20.75	AC7310		
20.76~21.01	AC7311		
21.02~21.26	AC7312		
21.27~21.51	AC7313		
21.52~21.74	AC7314		
21.75~22.00	AC7315		
22.01~22.20	AC7316		
22.21~22.45	AC7317		
22.46~22.73	AC7318		
22.74~22.99	AC7319		
23.00~23.27	AC7320		
23.28~23.52	AC7321		
23.53~23.78	AC7322		
23.79~24.05	AC7323		
24.06~24.33	AC7324		
24.34~24.59	AC7325		
24.60~24.87	AC7326		
24.88~25.12	AC7327		
25.13~25.40	AC7328		
AC8400・AC7400-A用		コレット型番	23.9
保持範囲	コレット型番		
22.23~22.73	AC7401		
22.74~23.27	AC7402		
23.28~23.80	AC7403		
23.81~24.33	AC7404		
24.34~24.87	AC7405		
24.88~25.40	AC7406		
25.41~25.93	AC7407		
25.94~26.47	AC7408		
26.48~27.00	AC7409		
27.01~27.53	AC7410		
27.54~28.04	AC7411		
28.05~28.55	AC7412		
28.56~29.11	AC7413		
29.12~29.67	AC7414		
29.68~30.23	AC7415		
30.24~30.78	AC7416		
30.79~31.34	AC7417		
31.35~31.90	AC7418		
31.91~32.46	AC7419		
32.47~33.00	AC7420		

AC8500・AC7500-A用		コレット型番	28.6
保持範囲	コレット型番		
28.58~29.11	AC7501		
29.12~29.67	AC7502		
29.68~30.23	AC7503		
30.24~30.78	AC7504		
30.79~31.34	AC7505		
31.35~31.90	AC7506		
31.91~32.46	AC7507		
32.47~32.99	AC7508		
33.00~33.53	AC7509		
33.54~34.06	AC7510		
34.07~34.59	AC7511		
34.60~35.13	AC7512		
35.14~35.66	AC7513		
35.67~36.20	AC7514		
36.21~36.73	AC7515		
36.74~37.26	AC7516		
37.27~37.82	AC7517		
37.83~38.38	AC7518		
38.39~38.94	AC7519		
38.95~39.50	AC7520		
39.51~40.06	AC7521		
40.07~40.61	AC7522		
40.62~41.17	AC7523		
41.18~41.70	AC7524		
AC8600・AC7600-A用		コレット型番	31.0
保持範囲	コレット型番		
37.27~37.82	AC7601		
37.83~38.38	AC7602		
38.39~38.94	AC7603		
38.95~39.50	AC7604		
39.51~40.06	AC7605		
40.07~40.61	AC7606		
40.62~41.17	AC7607		
41.18~41.71	AC7608		
41.72~42.24	AC7609		
42.25~42.77	AC7610		
42.78~43.31	AC7611		
43.32~43.84	AC7612		
43.85~44.38	AC7613		
44.39~44.91	AC7614		
44.92~45.44	AC7615		
45.45~45.97	AC7616		
45.98~46.51	AC7617		
46.52~47.04	AC7618		
47.05~47.57	AC7619		
47.58~48.11	AC7620		
48.12~48.64	AC7621		
48.65~49.17	AC7622		
49.18~49.71	AC7623		
49.72~50.24	AC7624		

AC8600・AC7600-A用		コレット型番	31.0
保持範囲	コレット型番		
50.25~50.77	AC7625		
50.78~51.31	AC7626		
51.32~51.84	AC7627		
51.85~52.37	AC7628		
52.38~52.91	AC7629		
52.92~53.44	AC7630		
AC8700・AC7700-A用		コレット型番	33.3
保持範囲	コレット型番		
49.20~49.71	AC7701		
49.72~50.24	AC7702		
50.25~50.77	AC7703		
50.78~51.31	AC7704		
51.32~51.84	AC7705		
51.85~52.37	AC7706		
52.38~52.91	AC7707		
52.92~53.44	AC7708		
53.45~53.98	AC7709		
53.99~54.51	AC7710		
54.52~55.04	AC7711		
55.05~55.58	AC7712		
55.59~56.11	AC7713		
56.12~56.64	AC7714		
56.65~57.18	AC7715		
57.19~57.71	AC7716		
57.72~58.24	AC7717		
58.25~58.78	AC7718		
58.79~59.32	AC7719		
59.33~59.85	AC7720		
59.86~60.38	AC7721		
60.39~60.91	AC7722		
60.92~61.44	AC7723		
61.45~61.98	AC7724		
61.99~62.51	AC7725		
62.52~63.02	AC7726		
63.03~63.53	AC7727		
63.54~64.03	AC7728		
64.04~64.54	AC7729		
64.55~65.05	AC7730		
65.06~65.61	AC7731		
65.62~66.14	AC7732		
66.15~66.66	AC7733		
66.67~67.21	AC7734		
67.22~67.74	AC7735		
67.75~68.30	AC7736		
68.31~68.86	AC7737		
68.87~69.42	AC7738		
69.43~69.98	AC7739		
69.99~70.54	AC7740		
70.55~71.10	AC7741		
71.11~71.65	AC7742		

AC7101~7115・AC7201~7220・AC7301~7328 は軽切削・研削加工専用です。

印間はオーバーラップ範囲のコレットです。なるべく1ランク上のアーバーをご利用下さい。