

# セラポジスク

## 低速6000回転用

6,000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!



**研磨砥石・微細バリ取り・微細キズ取り**

### ■サイズ

・#46~#500...100φ×7t×穴径15φ

出荷単位 同一粒度5枚1箱

! 最高回転数6000回転を厳守して下さい  
(破裂、割れの恐れがあり危険です)

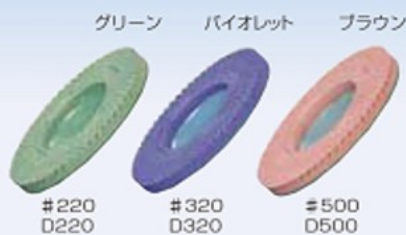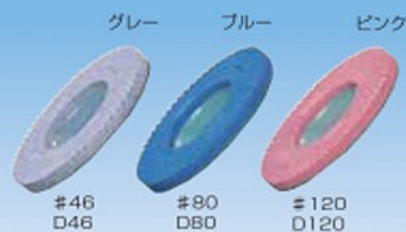

### ■セラポ ジスク粒度別用途

用途	ヤケ取り	サビ取り	汚れ取り	微細キズ取り	微バリ取り	R面取り	微研削	研磨	研磨面出し
粒度									
#46	○	○	○	○	○	○	○	○	○
#80	○	○	○	○	○	○	○	○	○
#120	○	○	○	○	○	○	○	○	○
#220	○	○	○	○	○	○	○	○	○
#320	○	○	○	○	○	○	○	○	○
#500	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# タクトフリー TF1(ステン)・TF2(金属)

最高回転数5,500rpm

■サイズ 100φ×6t×穴径15φ


出荷単位 同一粒度5枚1箱

ラバーの弾力により...

- ・二次バリの発生なし!
- ・被削材に極度な喰い込みなし!
- ・従来タイプより被削材にゆ広くあたる!
- ・滑らかな均等な面仕上げ可能!
- ・面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし!

### 用途

- ・バリ取り・汚れ取り・微細キズ取り
- ・仕上面の向上・サビ取り
- ・ヤケ取り など

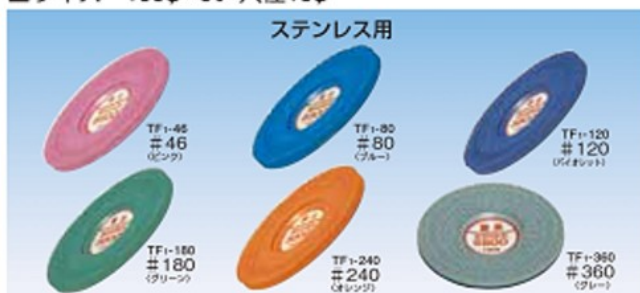

〈タクトフリーのしなり具合〉


# タクトジスク 黒皮取り DT24

最高回転数 12,000rpm

- 黒皮取り、塗装はがし、サビ取り!
- 粒 度/ #24・オーリーブ

■サイズ/外径100φ×厚み6t×穴径15φ

出荷単位 同一粒度5枚入1箱

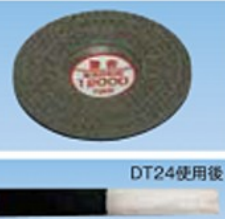

DT24使用後

# セラポジスク フェルトバブ DF (純毛)

最高回転数 6,000rpm

- 研磨材(青棒、白棒)を塗布し、研磨面の艶出しに!
- 艶出し後のカラバフ仕上げ!

■サイズ/外径100φ×厚み6t×穴径15φ


出荷単位 5枚入1箱




# セラポシート ST100S ST200

環境に優しい研磨が出来るゴム砥石

- ペーパー感覚!
- カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。
- 両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)等を貼りつけて、色々な作業に使用いただけます。
- 200×200サイズですので、大小様々なカットが出来ます。
- 広い面を生かして作業が可能


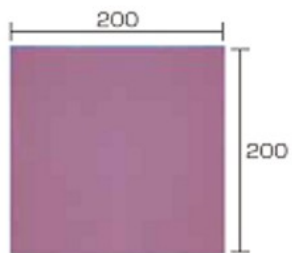


サイズ 200×200に裏面シールは付いていません。

 


■ST200サイズ W200×D200×T2 出荷単位 同一粒度2枚

グレー ブルー ピンク グリーン バイオレット ブラウン

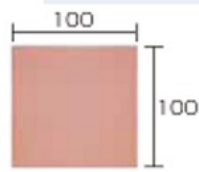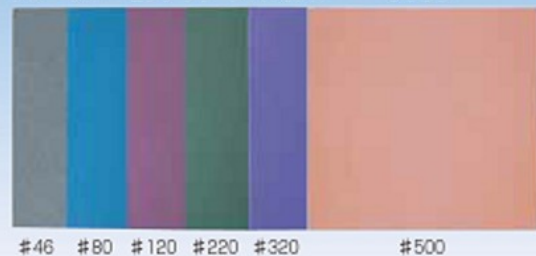

- ペーパー感覚!
- カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。
- 両面テープ付ですので、色々な作業に使用いただけ便利です!
- 狭いスキ間にも作業可能

サイズ 100×100は裏面両面テープです。

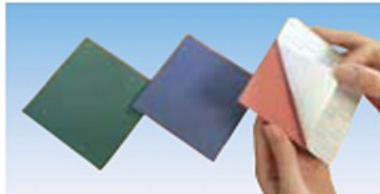

■ST100Sサイズ ※受注生産品  
W100×D100×T2  
出荷単位 同一粒度4枚