


# 軸端未加工品

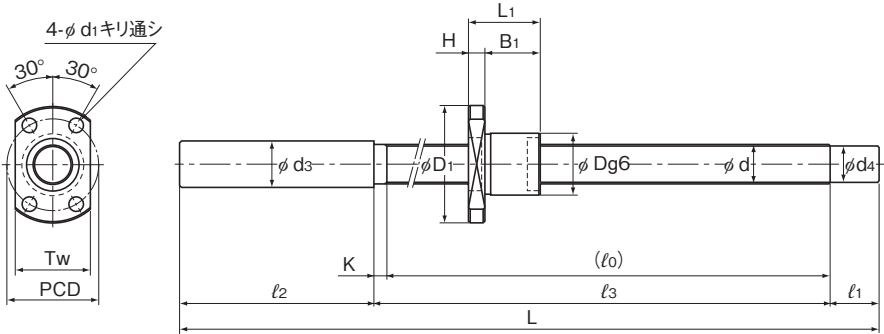

MDK形

呼び形番	ボールねじ仕様							ナット			
	ねじ軸 外 径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		外径 D	フランジ 径 D <sub>1</sub>	全長 L <sub>1</sub>	H
						Ca kN	Coa kN				
MDK 0401-3	4	1	4.15	3.4	3×1	0.29	0.42	9	19	13	3
MBF 0401-3.7	4	1	4.15	3.2	1×3.7	0.59	0.93	11	24	18	4
MDK 0601-3	6	1	6.2	5.3	3×1	0.54	0.94	11	23	14.5	3.5
MBF 0601-3.7	6	1	6.15	5.2	1×3.7	0.74	1.5	13	30	21	5

注)MDK/MBF 0401形、0601形にはラビリンスシールは付きません。

## 呼び形番の構成例

**MDK0401-3 GT +95L C5 A**

呼び形番

軸方向すきま  
記号 (※1)

精度記号 (※2)

標準在庫品記号 (A : 軸端未加工品)

ねじ軸全長 (mm表示)

(※1) **A15-19**参照 (※2) **A15-12**参照