

CF 050・075 プレート式

ROHS適合

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 50・75mm/m
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 588・784(60・80)

NEW ダストカバー付キャスター



単位:m/m

品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb		Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパーなし									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
CF050	CFW050	588 (60)	50	66	17	42	44.8	21.6	10	54 60×50	40 46×35	5.5 6.5	3	100	角座
CF075	CFW075	784 (80)	75	93	20	57.5	48	23	10.5	60×50	46×35	6.5	3	40	


※品番により、納期が掛かる場合があります。

CF 050N・075N ネジ式

ROHS適合 取付け 3秒

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 50・75mm/m
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 588・784(60・80)

NEW ダストカバー付キャスター

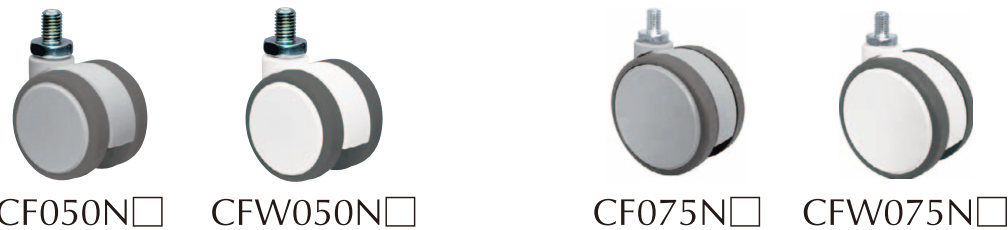

単位:m/m

品番		許容荷重N(Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd		Nt	a	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパーなし										Nl	Nt				
CF050N3	CFW050N3	588 (60)	50	58.5	17	42	44.8	21.6	10	17	W $\frac{3}{8}$ ×山16	19	6	8	40	Nl=14有
CF050N8	CFW050N8										M8×1.25	14				
CF050N10	CFW050N10										M10×1.5	14				
CF050N12	CFW050N12										M12×1.75	14				
CF050N12P1.25	CFW050N12P1.25										M12×1.25	14				
CF050N4	CFW050N4	19	U $\frac{1}{2}$ ×山20	16												
CF075N3	CFW075N3	784 (80)	75	84.5	20	57.5	48	23	10.5	17	W $\frac{3}{8}$ ×山16	19	6	8	40	Nl=14有
CF075N8	CFW075N8										M8×1.25	14				
CF075N10	CFW075N10										M10×1.5	14				
CF075N12	CFW075N12										M12×1.75	14				
CF075N12P1.25	CFW075N12P1.25										M12×1.25	14				
CF075N4	CFW075N4	19	U $\frac{1}{2}$ ×山20	16												

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CT
P1・2

CF
P3・4

TF
P5~10

F・FW
P11~20

TE
P21~44

TY
P45~59

AE
P60・61

A
P62~64

G
P65

MY
P66~69

N
P70・71

NA
P72・73

TX
P74

T
P75・76

e
P78~80

TEA
P81

TK
P82

単輪
キャスター
P83~103

関連部品
P104~108