




テクニカルデータ

温度範囲：-10℃～+60℃

外観寸法図

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

SS・SS-N90上面図

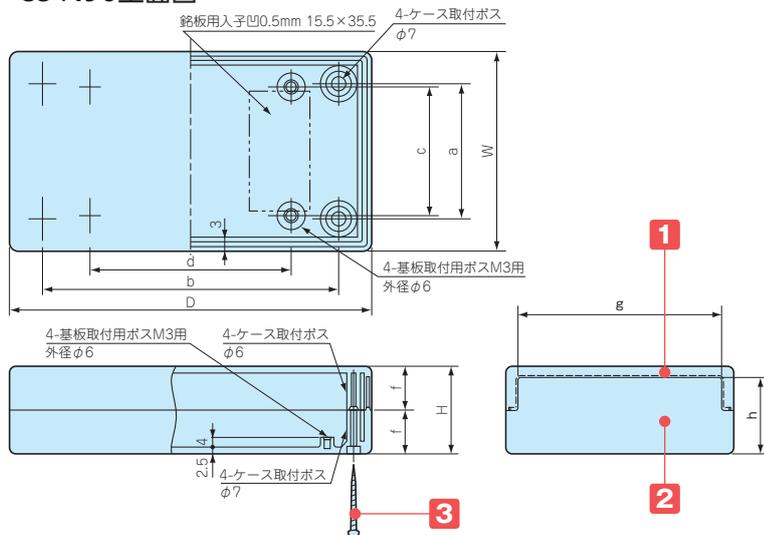

- 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
- ライトグレーの色で難燃タイプ(UL94V-0)を揃えましたのでご利用下さい。
- ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております。(オプションは別売になります。)
- 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
- 室内使用にマッチしたホワイト色を追加し、アイボリー色を廃番としました。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	ABS樹脂・難燃性ABS樹脂 (Nタイプ)	ホワイト・ブラック・ライトグレー / 上面シボ
2	下カバー	1	ABS樹脂・難燃性ABS樹脂 (Nタイプ)	ホワイト・ブラック・ライトグレー / 下面シボ
3	取付ビス	4	鉄 (タッピングM3)	三価クロメート

オプション部品 (別売)

<p>ユニバーサル基板 TNFシリーズ P1-169~170</p>	<p>基板取付ビス EMシリーズ P1-177</p>	<p>タッピングスペーサー TPSシリーズ P1-171</p>	<p>壁掛けブラケット WMシリーズ P1-166</p>	<p>壁付マグネット NMGシリーズ P1-167~168</p>
--	-------------------------------------	--	---------------------------------------	---