


**KW SERIES 細長プラスチックケース**



**テクニカルデータ**

温度範囲：-10℃～+60℃

**外観寸法図**

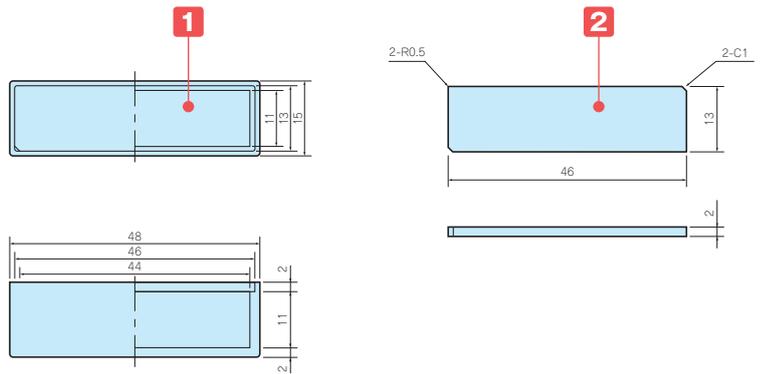

■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

**構成内容**

No.	名称	材質	色
1	ボディー	ABS樹脂 (UL94HB)	ブラック
2	蓋	ABS樹脂 (UL94HB)	ブラック

**型番・寸法・標準価格**

型番	W	H	D	自重 (g)	標準価格
KW-48	15	15	48	6	110

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ボックス/  
ホルダー


アクセサリ  
/シールド/  
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

**PB SERIES 透明プラスチックケース**

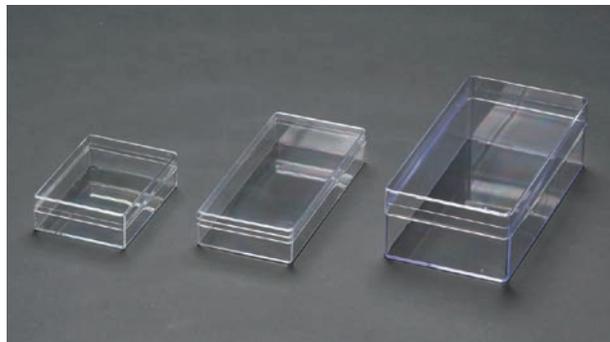


■ スチロール製のため衝撃やキズに弱いので取扱にご注意下さい。

**テクニカルデータ**

温度範囲：-10℃～+50℃

**外観寸法図**

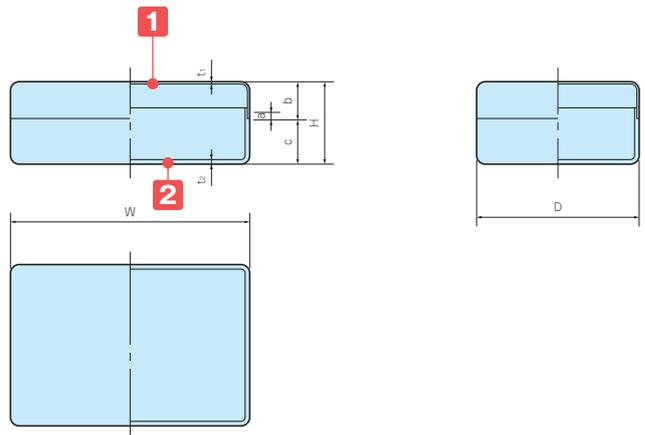

■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

**構成内容**

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	G P スチロール (UL94HB)	透明
2	下カバー	G P スチロール (UL94HB)	透明

**型番・寸法・標準価格**

型番	W	H	D	a	b	c	t1	t2	自重 (g)	標準価格
PB-1	75	20	50	4	8	12.5	1.5	1.7	20	160
PB-2	110	33	80	5	14.5	18.5	2.0	2.3	55	280
PB-3	178	32	82	5	12	20	2.0	2.0	85	430
PB-4	206	64	106	10	23	41	1.5	2.8	185	740