


1

H53 SERIES

DINモジュールボックス

プラスチックケース

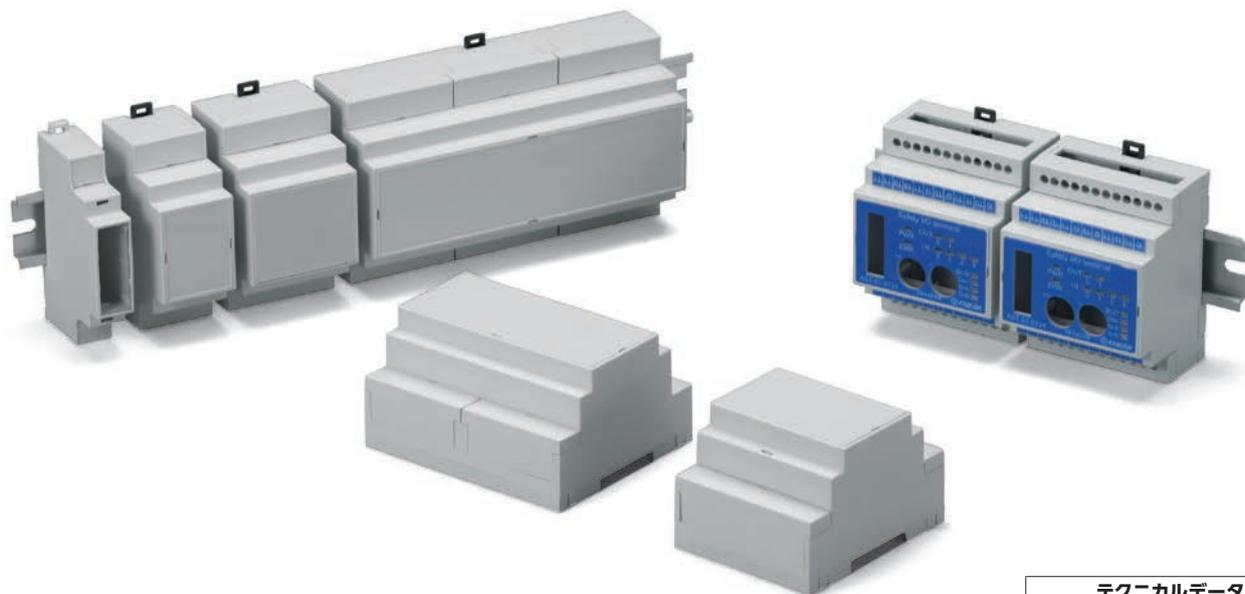

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

テクニカルデータ

温度範囲：-20℃～+75℃

- DINレール (35mm) 取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
- 前面パネルはライトグレー・クリアーの2種類の中から選択可能。

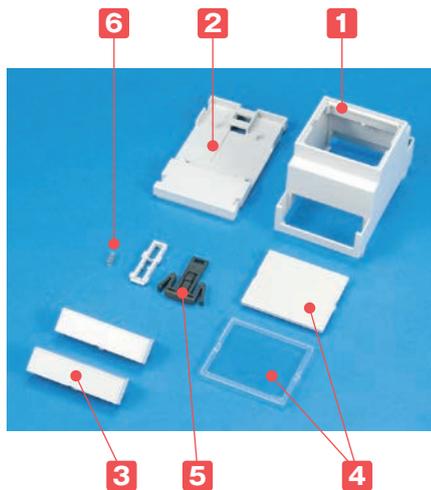

製品使用例 エネルギー監視システム



写真ご提供：大同信号株式会社 様



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディー	1	PPO樹脂 UL94V-0	グレー
2	ベース	1	PPO樹脂 UL94V-0	グレー
3	ターミナルカバー※	2/6	PPO樹脂 UL94V-0	グレー
4	前面パネル (Gタイプ) (Cタイプ)	1	PPO樹脂 UL94V-0 t2.5 (H53-1MGのみt2.0)	グレー
			ポリカーボネート t2.5 (H53-1MGのみt2.0)	クリアー
5	ホック	1	PPO樹脂	ブラック・グレー (H53-1MGのみ)
6	スプリング (H53-1MGのみ)	1	鉄	亜鉛メッキ

※ターミナルカバーの個数はH53-9MG-□のみ6個使用します。

■ 構成部品図はカタログP1-159~162を参照して下さい。

オプション部品 (別売)



端子台
MVシリーズ
P1-157

穴付ターミナルカバー
NTKシリーズ
P1-158

ノックアウト付カバー
NTCシリーズ
P1-158

DINレール
FDRシリーズ
P1-163