

防水・防塵樹脂ボックス

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース


フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ボックス/  
ホルダー


アクセサリ  
/シールド/  
熱対策部品

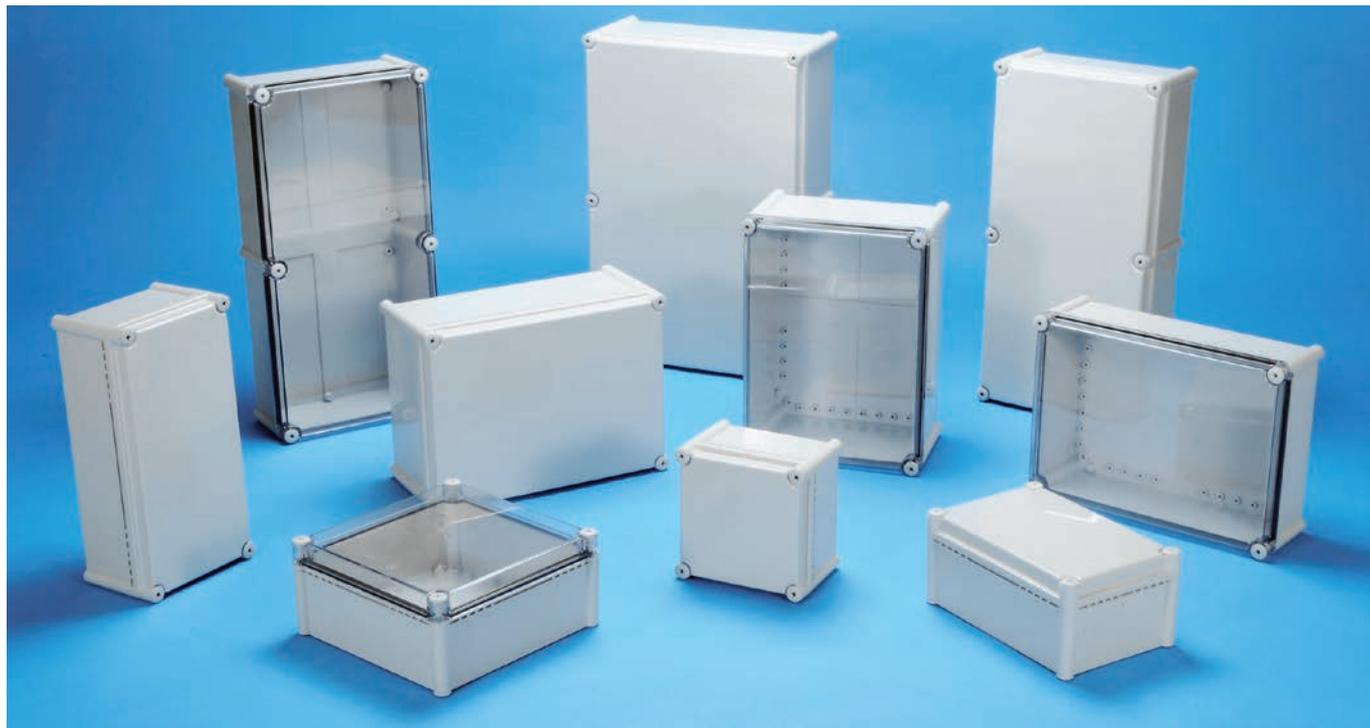

テクニカルデータ



保護等級：IP65  
使用温度範囲：-10℃～+60℃  
締め付けトルク：  
1N・m～1.5N・m  
(10kgf・cm～15kgf・cm)

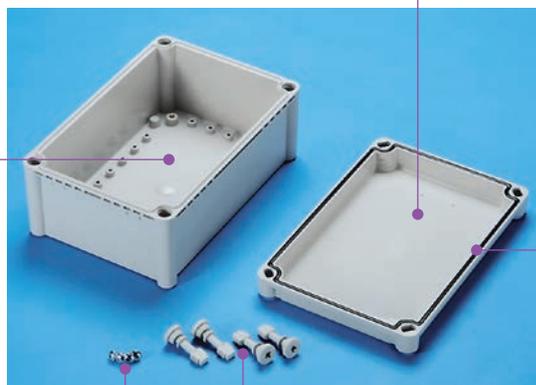

- 低価格のビス止めタイプ大型防水ボックスです。
- 全11サイズよりお選び下さい。
- FA・制御/電設工用など様々な分野で使用可能な汎用プラスチックボックスです。
- トップカバーはホワイトグレー（ABS樹脂）と透明（ポリカーボネート）の2タイプ、ボディはホワイトグレー（ABS樹脂）です。
- オプションのラッチ・ヒンジの取付穴加工がし易いように◎ガイドマークが側面についております。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

ガイドマーク



構成内容

■ UL94HB

| No. | 名称       | 個数  | 材質             | 色 / 表面処理   |
|-----|----------|-----|----------------|------------|
| 1   | トップカバー   | 1   | ABS樹脂・ポリカーボネート | ホワイトグレー・透明 |
| 2   | ボディ      | 1   | ABS樹脂          | ホワイトグレー    |
| 3   | ガスケット    | 1   | ポリウレタン         | 黒          |
| 4   | カバースクリュー | 4～6 | ナイロン           | ホワイトグレー    |
| 5   | 取付ベース用ビス | 4   | 鉄              | 三価クロメート    |