

3

SC SERIES

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵樹脂ボックス

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内



テクニカルデータ



保護等級：IP65
使用温度範囲：-10℃～+60℃
締め付けトルク：
0.75N・m～1N・m
(7.5kgf・cm～10kgf・cm)

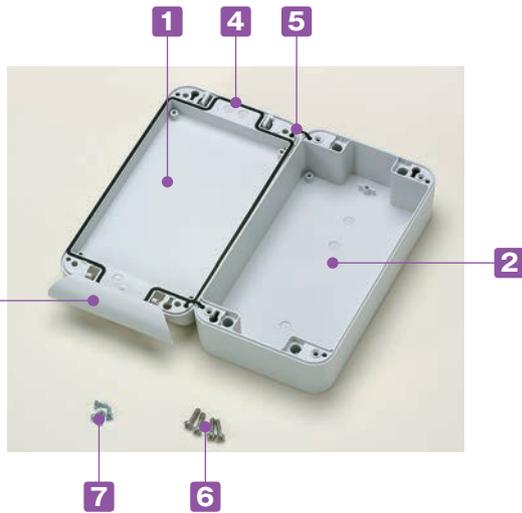

- デザインカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした見栄えになります。
- デザインカバーを開けるだけでトップカバーを開閉せずに設置面から取りはずし出来ます。
- 上面が1.8mm段落ちしていますので、表面シートを貼付けて操作用機器として使用できます。
- 付属の樹脂製内ヒンジを取り付ける事でカバーの落下防止になります。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ASA+PC (UL94V-0)	ライトグレー (RAL7035)
2	ボディ	1	ASA+PC (UL94V-0)	ライトグレー (RAL7035)
3	デザインカバー	2	ASA+PC (UL94V-0)	ライトグレー (RAL7035)
4	ガスケット	1	シリコン	ブラック
5	樹脂ヒンジ	2	ポリプロピレン	-
6	カバー用スクリュー	4	ステンレス (M4タッピング)	無処理
7	取付ベース用ビス	4	鉄 (M3×8タッピング)	ユニクロメッキ

オプション部品 (別売)



ケーブルグラウンド
P5-61～76

プロテクティブベント
PMFシリーズ
P3-139～140

ベントフィルターパッチタイプ
VSCシリーズ
P3-141