



防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング  
グラウンド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ボックス/  
ホルダー

アクセサリ  
/シールド/  
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



テクニカルデータ

保護等級：IP65  
温度範囲：-40℃~+90℃  
締め付けトルク：2N・m(20kgf・cm)

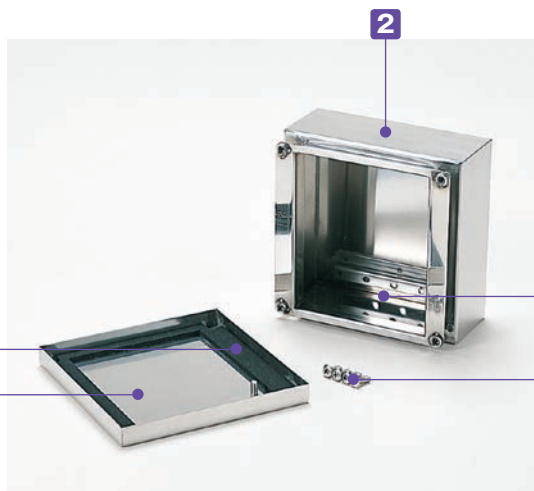

- 4箇所ビス止めの防水・防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)ボックスです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 表面処理に磨き処理#400を採用しています。
- ビス抜け防止ワッシャー付のためビスの落下防止になります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色/表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理#400
2	ボディ	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理#400
3	ガスケット	1	EPDM スポンジ	黒
4	取付ビス	4	ステンレス 丸皿M5x15	無処理
5	Z金具	2	ステンレス SUS304 t1.2	無処理
-	ビス抜け防止ワッシャー	4	ナイロン	無処理