




テクニカルデータ

保護等級：IP65
温度範囲：-40℃～+90℃
締め付けトルク：2N・m(20kgf・cm)

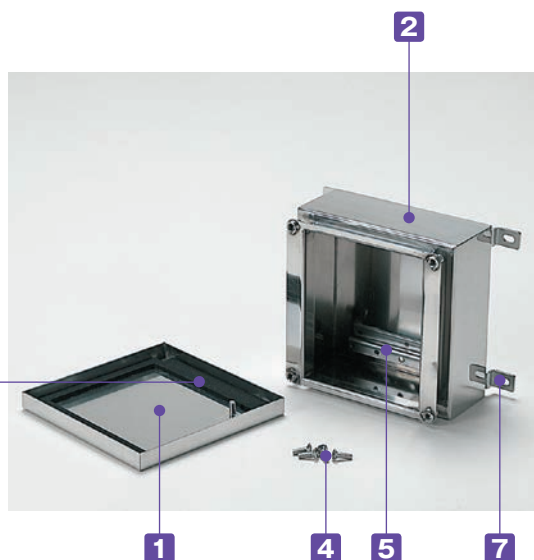

- 外部取付足付きの4箇所ビス止め防水・防塵構造ボックスです。
- 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス（SUS304）ボックスです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
- 表面処理に磨き処理#400を採用しています。
- 外部取付足付きなので、そのまま壁面に取付けできます。
- ビス抜け防止ワッシャー付のためビスの落下防止になります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理#400
2	ボディ	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理#400
3	ガスケット	1	EPDM スポンジ	黒
4	取付ビス	4	ステンレス 丸皿M5x15	無処理
5	Z金具	2	ステンレス SUS304 t1.2	無処理
-	ビス抜け防止ワッシャー	4	ナイロン	無処理
7	外部取付足	4	ステンレス SUS304 t2.0	バレル研磨