



- ボックスと端子台が一体化になった端子ボックスです。
- 防水・防塵保護等級はIP65です。
- ボックスの材質は難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)です。
- TMB-4P/6P/10Pはφ21ノックアウト付です。穴を開ける際は下記図の位置にマイナスドライバーを当て、ハンマー等で強くたたいて下さい。




端子台定格・仕様

定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm ²
標準縮付トルク	0.8N・m

テクニカルデータ

保護等級：IP65
 使用温度範囲：-10℃～+60℃
 縮付トルク
 TMB-4P/6P/10P：0.6N・m(6kgf・cm)
 TMB-15PS/20P/20PL：1N・m(10kgf・cm)

適合着端子
R1.25-3.5

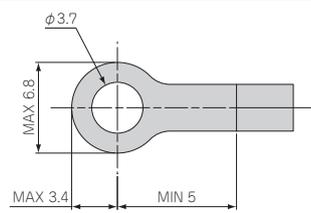

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)	ライトグレー
2	ボディ	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)	ライトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス	8~40	鉄 (M3.5)	ニッケルメッキ
—	端子台取付ビス (15PS、20P、20PL) のみ	2~4	鉄	三価クロメート
6	カバー取付ビス	4	ステンレス / ナイロン	無処理 / ホワイトグレー

※カバー取付ビスは4P、6P、10Pがステンレス製、15PS、20P、20PLがナイロン製になります。

オプション部品 (別売)



ショートバー
SBRシリーズ
P5-14



ケーブルグラウンド
P5-61~66



外部取付足
CK-34Z
P5-10