



- 結線方式がネジ式で、手軽に作業ができる防水コネクタです。
- 端子部は3P、4P、6P、2WP、3WP、端子台無しの6タイプから選択可能です。
- 端子台無しのタイプはコネクタの保護などにご使用下さい。
- オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。(一部の製品を除く。)

テクニカルデータ

保護等級：IP68相当 5bar/1h
水深50mに1時間 試験クリア
使用温度範囲：-40℃~+125℃
EN60529：1991+A1:2000
EN60998-1:2004, EN60998-2-1:2004
※規格の概要はP5-77をご参照ください。



端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

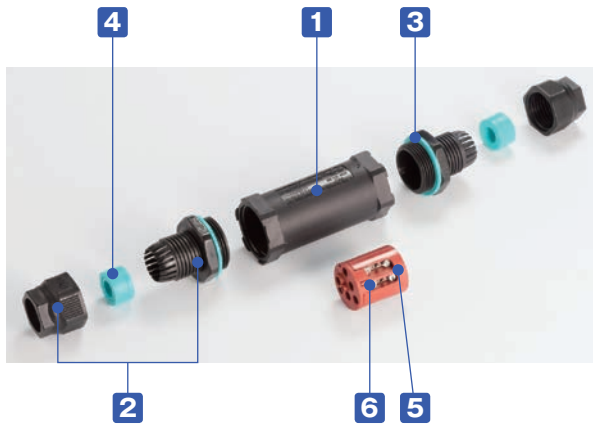

定格・仕様

3P、4P、6P共通

定格電圧	AC450V
定格電流	24A
適合電線	より線0.5mm ² ~2.5mm ²

2WP、3WP共通


定格電圧	AC250V
定格電流	32A
適合電線	より線0.5mm ² ~4.0mm ²

構成内容

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグラウンド	2	PA66 (φ7~φ13.5用)・PA6 (φ8~φ17用)	ブラック
3	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
4	ゴムブッシュ	2	TPE (φ7~φ13.5用)・NBR (φ8~φ17用)	グリーン・ブラック
5	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック・ブラウン
6	端子ネジ	6~12	鉄 (M3マイナス)	亜鉛メッキ

オプション部品 (別売)

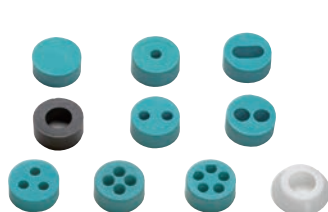

ゴムブッシュ
P5-55



固定ホルダー
P5-56



締付工具
P5-56