

5 THB390T・402T SERIES

分岐T型 防水中継コネクタ



端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド

型番目次／Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミ/フレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル


電池ボックス/ホルダー

アクセサリ/シールド/熱対策部品


- ケーブルグランド部がT型で、ケーブルを分岐させたい時や、数珠つなぎに機器を接続するなどに便利です。
- 結線方式はネジ式で、手軽に作業ができます。
- 端子部は3P・6P・3WPの3タイプから選択可能です。
- オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。

テクニカルデータ

保護等級：IP68相当 2bar/1h
水深20mに1時間 試験クリア
使用温度範囲：-40℃～+125℃
EN60529：1991+A1:2000
EN60998-1:2004, EN60998-2-1:2004
※規格の概要はP5-77をご参照ください。

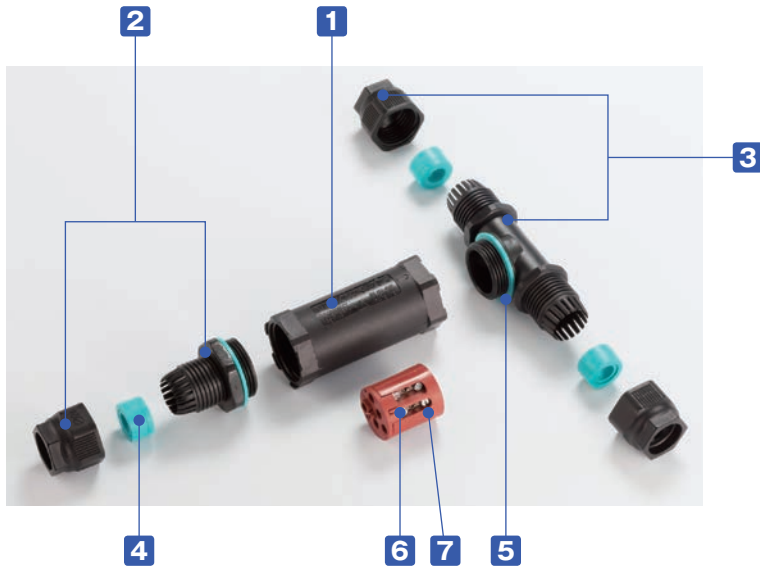

使用ゴムブッシュ

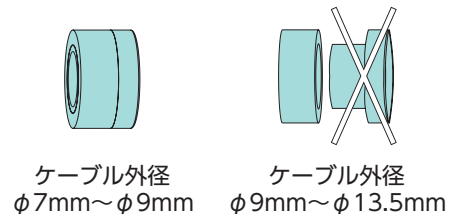

定格・仕様

THB390T-3P・THB402T-6P

定格電圧	AC250V
定格電流	24A
適合電線	より線0.5mm ² ～2.5mm ²

THB402T-3WP

定格電圧	AC250V
定格電流	32A
適合電線	より線0.5mm ² ～4.0mm ²

構成内容

■ PA66GF = 「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグランド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
3	T型ケーブルグランド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	3	TPE	グリーン
5	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
6	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック・ブラウン
7	端子ネジ	6～12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ