



端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド

型番目次／Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミ フレーム/ヒートシッキング ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ボックス/ホルダー

アクセサリ/シールド/熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

 
- 本体がY型なのでケーブルを分岐させたい時に便利です。
- 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
- 端子部は3P・6P・3WPの3タイプから選択可能です。
- オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。

テクニカルデータ


保護等級：IP68相当 2bar/1h
水深20mに1時間 試験クリア
使用温度範囲：-40℃～+125℃
EN60529：1991+A1:2000
EN60998-1:2004, EN60998-2-1:2004
※規格の概要はP5-77をご参照ください。



使用ゴムブッシュ



ケーブル外径
φ7mm～φ9mm

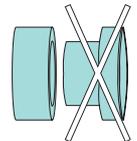

ケーブル外径
φ9mm～φ13.5mm



定格・仕様

THB399Y-3P・6P

| | |
|------|---|
| 定格電圧 | AC250V |
| 定格電流 | 24A |
| 適合電線 | より線0.5mm ² ～2.5mm ² |

THB399Y-3WP

| | |
|------|---|
| 定格電圧 | AC250V |
| 定格電流 | 32A |
| 適合電線 | より線0.5mm ² ～4.0mm ² |

構成内容

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|-----|-------------|------|------------------|-----------|
| 1 | ボディー | 1 | PA66GF (UL94V-0) | ブラック |
| 2 | ケーブルグラウンド | 3 | PA66 (UL94V-2) | ブラック |
| 3 | Y型ケーブルグラウンド | 1 | PA66GF (UL94V-0) | ブラック |
| 4 | ゴムブッシュ | 3 | TPE | グリーン |
| 5 | ガスケット | 4 | シリコンゴム | グリーン |
| 6 | 端子台 | 1 | PA66GF (UL94V-0) | ブラック・ブラウン |
| — | 端子ネジ | 6～12 | 鉄 (M3 マイナス) | 亜鉛メッキ |

オプション部品 (別売)



ゴムブッシュ
P5-55



固定ホルダー
P5-56



締付工具
P5-56