

# PU SERIES

## 携帯ケース


メタルケース



### 外観寸法図

■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

( ) 内の数値は、PU-S1シリーズの値です。

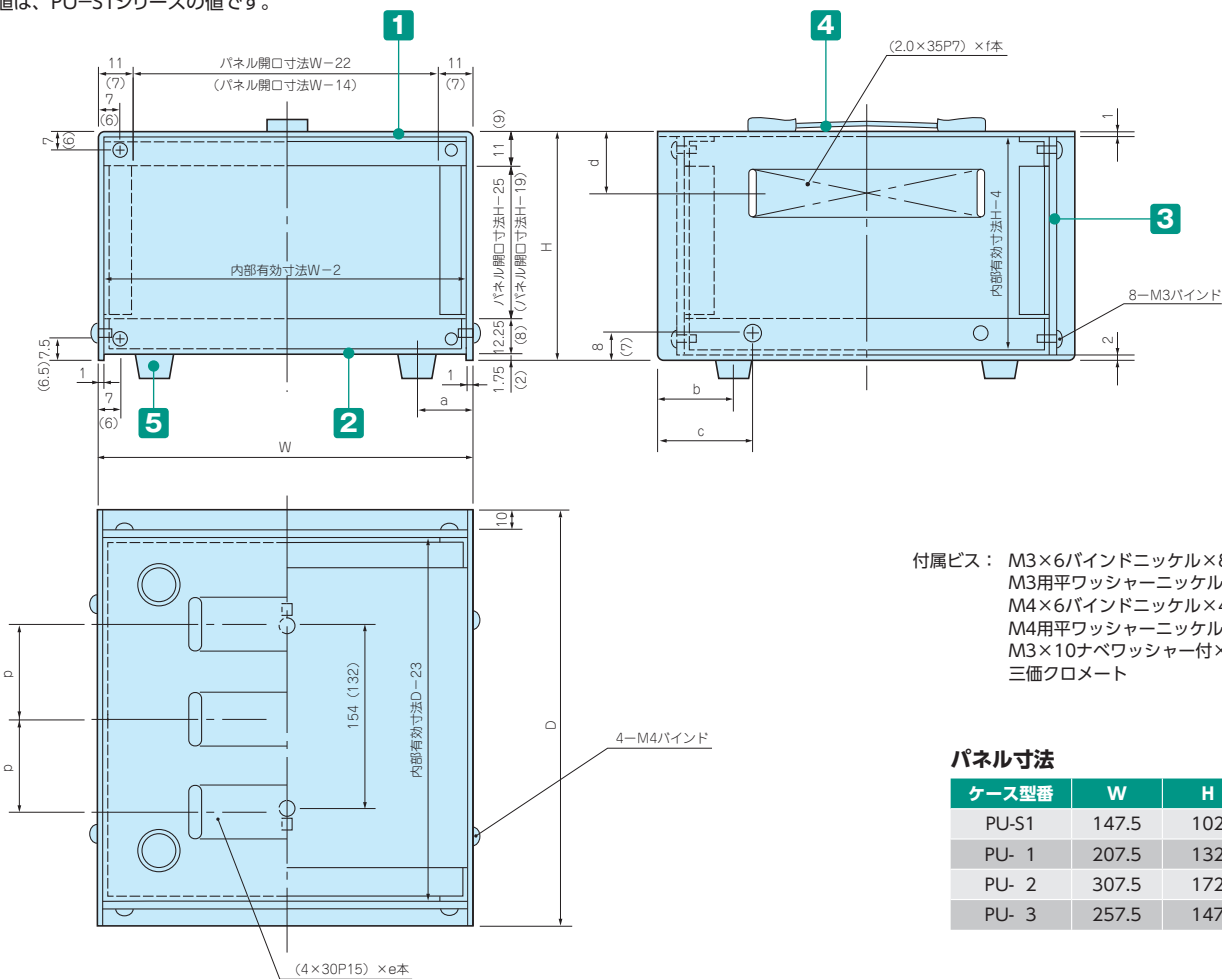

付属ビス：  
 M3×6バンドニッケル×8  
 M3用平ワッシャーニッケル×8  
 M4×6バンドニッケル×4  
 M4用平ワッシャーニッケル×4  
 M3×10ナベワッシャー付×4  
 三価クロメート

### パネル寸法

ケース型番	W	H
PU-S1	147.5	102
PU- 1	207.5	132
PU- 2	307.5	172
PU- 3	257.5	147

### 構成内容

■ 取手はP13-17をご参照下さい。PU-S1のみTH-S1の取手を使用しています。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装 (レザー-ton)
2	シャーシ	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1050P t1.5	ヘアラインシルバーアルマイト
4	取手 (TH-S1/TH-1)	1	鋼板 SPCC t1.0+ビニール	クロームメッキ+ブラック
5	ゴム足	4	天然ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

### 型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	p	自重 (kg)	標準価格
PU-S1	150	105	220	19	33	40	35	8	20	44	1.10	5,130
PU- 1	210	135	250	19	31.5	40	35	12	24	59	1.74	5,360
PU- 2	310	175	250	26	40	42	42.5	17	24	56	2.54	7,250
PU- 3	260	150	350	34	50	52	42.5	16	36	69	2.76	7,190