


M SERIES EIAラックマウントブラケット

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

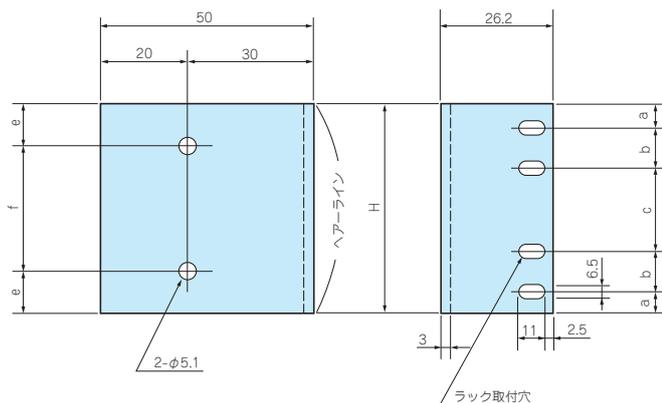

構成内容


材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番	H	a	b	c	e	f	ラック取付穴	入数	標準価格S / 袋	標準価格B / 袋	
											● シルバー
M- 44S	M- 44B	44	6.1	—	31.8	14	16	2	2 / 袋	660	710
M- 88S	M- 88B	88	5.9	—	76.2	20	48	2	2 / 袋	840	930
M-133S	M-133B	132.5	37.7	—	57.1	37.7	57.1	2	2 / 袋	1,040	1,160
M-177S	M-177B	177	37.7	—	101.6	37.7	101.6	2	2 / 袋	1,260	1,400
M-222S	M-222B	221.5	37.75	—	146	37.75	146	2	2 / 袋	1,560	1,730
M-266S	M-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4	2 / 袋	1,830	2,040

M SERIES JISラックマウントブラケット

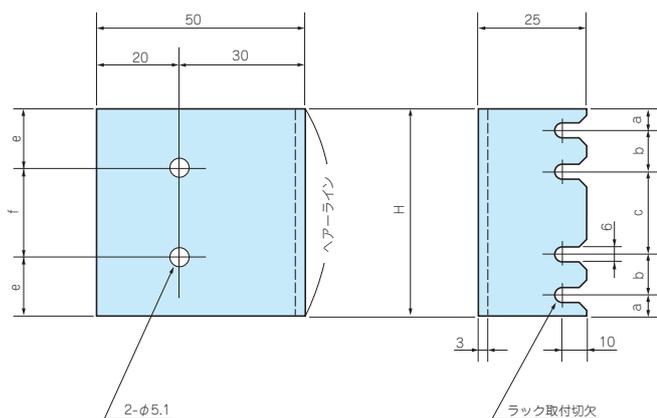

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番	H	a	b	c	e	f	切欠	入数	標準価格S / 袋	標準価格B / 袋	
											● シルバー
M- 49S	M- 49B	49	24.5	—	—	14.5	20	1	2 / 袋	650	680
M- 99S	M- 99B	99	24.5	—	50	24.5	50	2	2 / 袋	850	960
M-149S	M-149B	149	24.5	—	100	24.5	100	2	2 / 袋	1,050	1,170
M-199S	M-199B	199	24.5	50	50	24.5	150	4	2 / 袋	1,350	1,500
M-249S	M-249B	249	24.5	50	100	24.5	200	4	2 / 袋	1,700	1,850
M-299S	M-299B	299	24.5	50	150	49.5	200	4	2 / 袋	1,980	2,180