

10 YER SERIES EIAラックケース

ラックケース / サブラック

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブル グランド

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内



■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

立体組立図

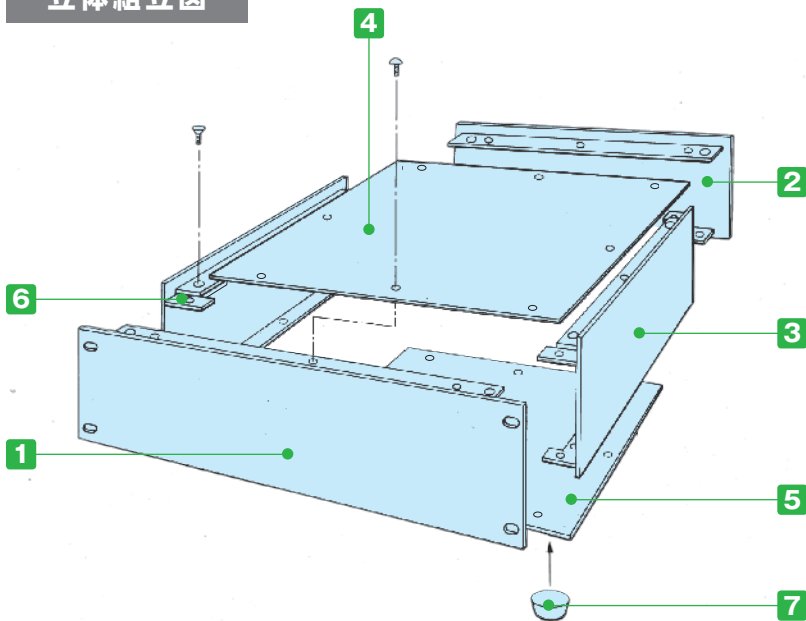

- YERシリーズは、パネルを強化し有効幅が424mmと内部有効面積が広いラックケースです。
- パネルはシルバー、ブラックの2色があります。
- パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・シルク印刷・彫刻が大変しやすいEIA規格のラックケースです。
- 天板、底板のセレクトアイボリー色をシルバー色に変更致しました。

構成内容

■ 構成部品図はカタログP10-33~34を参照下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
4	天板	1	アルミ板 A1100P t1.5	シルバー / 塗装
5	底板	1	アルミ板 A1100P t1.5	シルバー / 塗装
6	固定金具	8	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
7	ゴム足	4	天然ゴム	ブラック

■ 天底板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL=ヘアライン処理