


10 NS SERIES スタンダードサブラック

ラックケース / サブラック

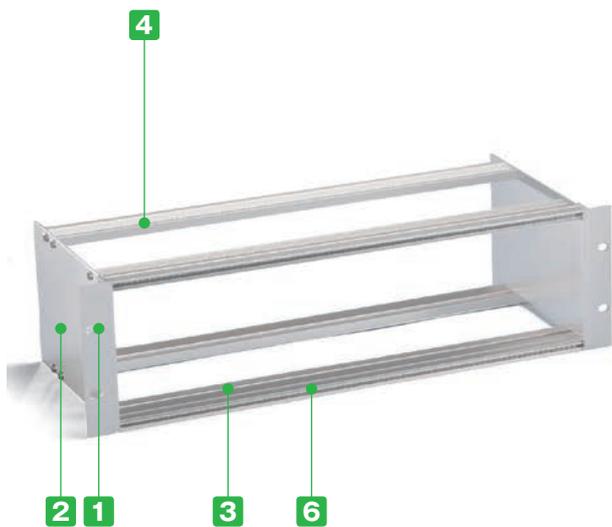

導通製品

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブル グランド

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

- 幅2種類、高さ2種類、奥行4種類、リアレール3パターン の計48機種です。フレーム4本 (6Uは5本) のスタンダードサブラックです。
- IEC60297に準拠しております。

構成内容

■ 外観寸法図はP10-49を参照下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	マウントブラケット	2	アルミ押出材	シルバーアルマイト
2	側板	2	アルミ板 t2.0	クリアアロジウム
3	フロントレール	2	アルミ押出材	クリアアロジウム
4	リアレール (パターンB,C,E)	2	アルミ押出材	クリアアロジウム
5	リアセンターレール (パターンB,E) 6Uのみ	1	アルミ押出材	クリアアロジウム
-	Zレール 6UパターンCのみ	2	アルミ押出材	クリアアロジウム
6	M2.5パーナット () はパターンC	4~6 (2)	鉄	三価クロメート
-	取付ビス	16~18	ステンレス (バインドM4×16)	無処理

型番・寸法・標準価格

■ 末尾□にB, C, Eのいずれかのリアレールのパターンをお入れください。

型番	HP	H	W	D	標準価格	
					B・E	C
NS133-22-20□	42	132.5	213.84	203.3	9,550	10,260
NS133-22-25□	42	132.5	213.84	247.3	10,110	10,820
NS133-22-31□	42	132.5	213.84	307.3	10,980	11,700
NS133-22-37□	42	132.5	213.84	367.3	11,130	11,820
NS133-43-20□	84	132.5	427.2	203.3	11,330	11,880
NS133-43-25□	84	132.5	427.2	247.3	11,890	12,440
NS133-43-31□	84	132.5	427.2	307.3	12,770	13,320
NS133-43-37□	84	132.5	427.2	367.3	12,890	13,470

型番	HP	H	W	D	標準価格	
					B・E	C
NS266-22-20□	42	265.8	213.84	203.3	12,930	14,840
NS266-22-25□	42	265.8	213.84	247.3	13,560	15,480
NS266-22-31□	42	265.8	213.84	307.3	14,950	16,870
NS266-22-37□	42	265.8	213.84	367.3	15,260	17,170
NS266-43-20□	84	265.8	427.2	203.3	15,320	17,620
NS266-43-25□	84	265.8	427.2	247.3	15,970	18,260
NS266-43-31□	84	265.8	427.2	307.3	17,350	19,650
NS266-43-37□	84	265.8	427.2	367.3	17,650	19,950

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内