


DFP SERIES



導通フロントパネル

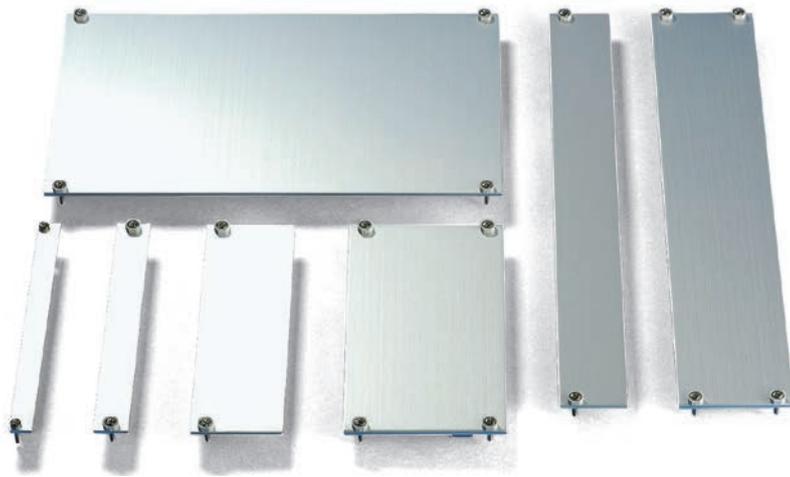

導通製品



- 表面は傷が付きにくいアルマイト処理、裏面はクリアアロジン処理の為導通します。
切断面、穴加工断面は未処理となります。
- サイズは高さが2U~6U、幅が2HP~84HP迄計17サイズを取揃えております。

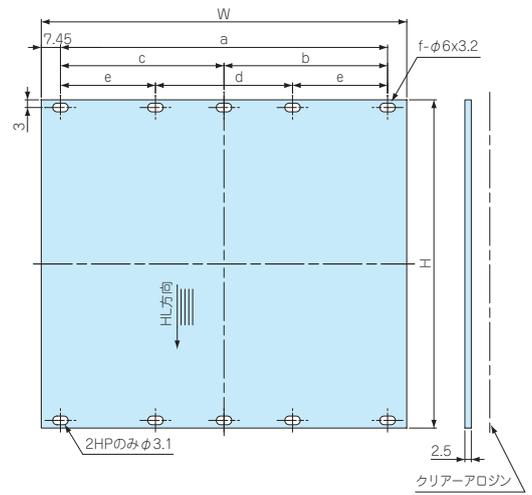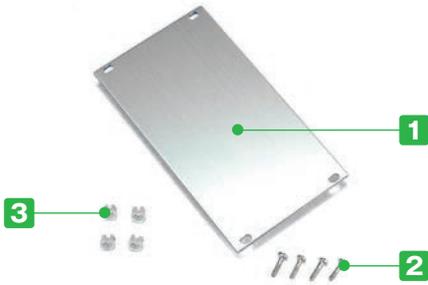

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.5	HLシルバーアルマイト / クリアアロジン
2	パネル取付ビス	2~8	鉄 (M2.5)	ニッケルメッキ
3	パネル取付樹脂スリーブ	2~8	POM樹脂	ホホワイトグレー

※ HL = ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番	HP	W	H	a	b	c	d	e	f	標準価格
DFP133- 10	2	9.8	128.4	—	—	—	—	—	2	380
DFP133- 15	3	14.9	128.4	—	—	—	—	—	2	400
DFP133- 20	4	20.0	128.4	—	—	—	—	—	2	430
DFP133- 30	6	30.1	128.4	—	—	—	—	—	2	460
DFP133- 40	8	40.3	128.4	—	—	—	—	—	2	510
DFP133- 51	10	50.5	128.4	35.6	—	—	—	—	4	600
DFP133- 61	12	60.6	128.4	45.7	—	—	—	—	4	630
DFP133- 81	16	80.9	128.4	66.0	—	—	—	—	4	760
DFP133-213	42	213.0	128.4	198.1	101.6	96.5	—	—	4	1,400
DFP133-427	84	426.4	128.4	411.5	—	—	137.16	137.17	8	2,540
DFP266- 20	4	20.0	261.8	—	—	—	—	—	2	540
DFP266- 30	6	30.1	261.8	—	—	—	—	—	2	630
DFP266- 40	8	40.3	261.8	—	—	—	—	—	2	740
DFP266- 51	10	50.5	261.8	35.6	—	—	—	—	4	900
DFP266- 61	12	60.6	261.8	45.7	—	—	—	—	4	1,000
DFP266- 81	16	80.9	261.8	66.0	—	—	—	—	4	1,230
DFP266-427	84	426.4	261.8	411.5	—	—	137.16	137.17	8	5,180

ラックケース / サブラック

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラッド

アルミフレーム / ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

機板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内