
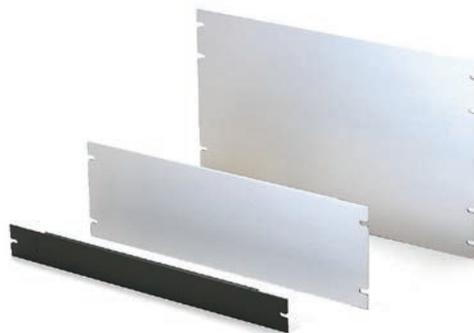


JP SERIES

JIS補強付アルミラックパネル

■ 補強リブ付のアルミ押出材を使用したラックパネルです。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

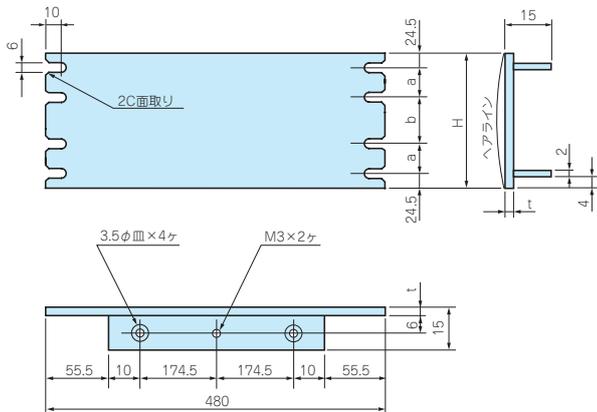

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
シルバーラックパネル	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
黒ラックパネル	アルミ押出材 A6063S-T5	HL黒アルマイト

HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番		H	a	b	t	取付穴 (片側)	自重 (kg)	標準価格	
●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト							Sタイプ	Bタイプ
JP-3-49S	JP-3-49B	49	-	-	3	1	0.23	1,570	1,630
JP-3-99S	JP-3-99B	99	50	-	3	2	0.42	2,310	2,560
JP-3-149S	JP-3-149B	149	100	-	3	2	0.63	2,990	3,320
JP-3-199S	JP-3-199B	199	50	50	3	4	0.84	3,930	4,260
JP-3-249S	JP-3-249B	249	50	100	3.5	4	1.1	4,990	5,550
JP-3-299S	JP-3-299B	299	50	150	3.5	4	1.4	5,990	6,660

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ボックス/  
ホルダー

アクセサリ  
/シールド/  
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

JPH SERIES

JIS取手付ラックパネル

■ アルミ取手付のアルミ押出材を使用したラックパネルです。

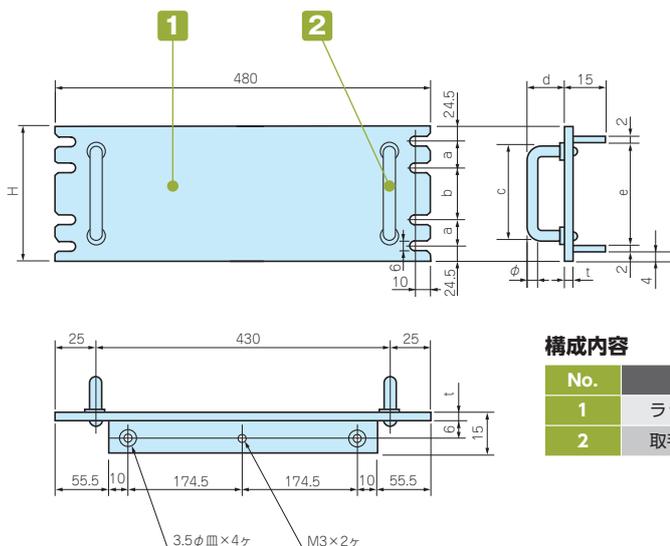

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	ラックパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLアルマイト
2	取手	2	アルミ丸棒 A5056S	みがきアルマイト

HL=ヘアライン処理

■ 取手には座金が付属されています。

型番・寸法・標準価格

型番		H	a	b	c	d	e	t	φ	自重 (kg)	標準価格	
●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト										Sタイプ	Bタイプ
JPH-3-49S	JPH-3-49B	49	-	-	32	26	37	3	6	0.24	2,820	2,910
JPH-3-99S	JPH-3-99B	99	50	-	78	36	87	3	8	0.44	3,600	3,780
JPH-3-149S	JPH-3-149B	149	100	-	118	36	137	3	8	0.67	4,400	4,650
JPH-3-199S	JPH-3-199B	199	50	50	158	36	187	3	8	0.86	5,650	5,960
JPH-3-249S	JPH-3-249B	249	50	100	188	36	237	3.5	8	1.22	6,640	7,070
JPH-3-299S	JPH-3-299B	299	50	150	188	36	287	3.5	8	1.47	7,760	8,240