


■ コネクタ穴はキャノンコネクタ F77タイプ相当です。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




棚板
ラックパネル



OCP-44B

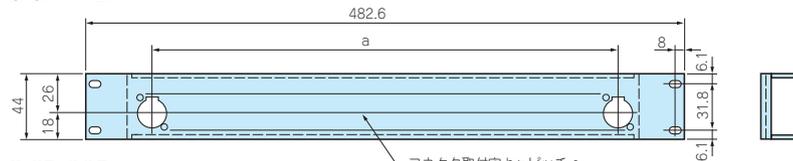

OCP-88B

 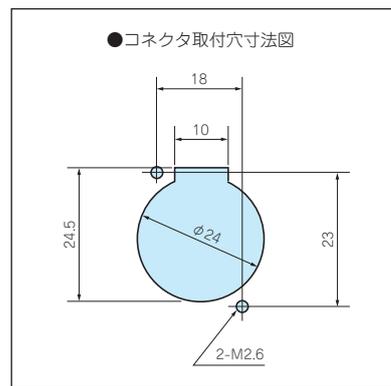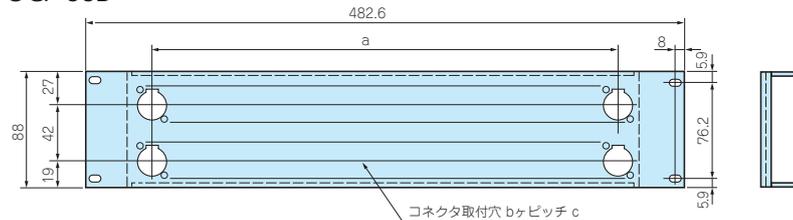

※ レセプタクルコネクタ取付ビス (M2.6×8) はP13-47を参照下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
コネクタパネル	鋼板 SPCC t1.4	黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格

型番	a	b (穴数)	c	自重 (kg)	標準価格
OCP-44B-8	399	8	57	0.33	2,190
OCP-44B-12	396	12	36	0.31	2,250
OCP-44B	399	16	26.6	0.29	2,300
OCP-88B	399	32	26.6	0.45	4,000

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

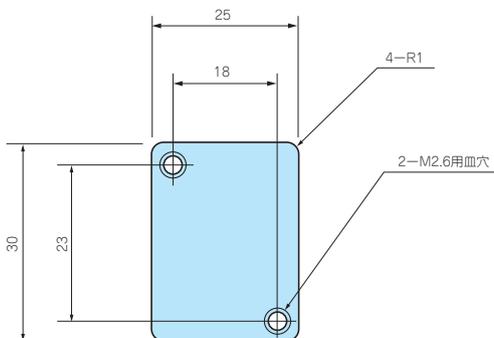

適応機種	記載ページ
OCPシリーズ	P11-25
ONPシリーズ	P11-26

型番・寸法・標準価格

型番	名称	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格 / 袋
OCP-25B	カバープレート	アルミ板 A1050P t2.0	黒半つや / 塗装	5セット / 袋	660

三価黒サラM2.6×5ビス付