


MHD SERIES

小型ホールプラグ



- 穴径 φ5、φ5.5、φ7、φ8用の4サイズの小型ホールプラグです。
- 材質はTPE (エラストマ)、シリコンゴムで弾力があります。
- 対応取付板厚は1.0~3.0mmです。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

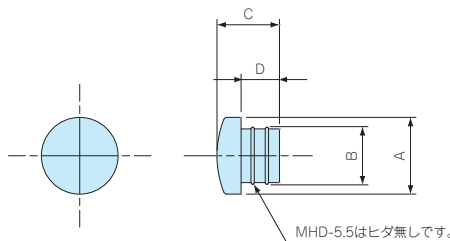

型番・寸法・標準価格

型番	材質	色	取付穴	A	B	C	D	入数	標準価格 / 袋
MHD-5	TPE	ブラック	φ5	7	5.2	5.7	3.5	10 / 袋	100
MHD-5.5	シリコンゴム	ブラック	φ5.5	7	5.6	5	3	10 / 袋	100
MHD-7	TPE	ブラック	φ7	9	7.2	5.7	3.5	10 / 袋	100
MHD-8	TPE	ブラック	φ8	10	8.2	5.7	3.5	10 / 袋	100


HPL SERIES

ホールプラグ



- 必要ないパネル穴などに片側から差込み取付けます。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

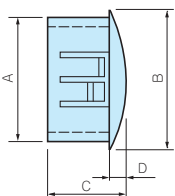

型番・寸法・標準価格


■ 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ブラック

型番	A	B	C	D	取付穴	取付板厚	入数	標準価格 / 袋
HPL- 8	7.6	10.4	8.1	1.6	φ8	1.5/1.6	10 / 袋	100
HPL-10	9.5	13	10.5	1.6	φ9.5	1.0/2.0/2.5	10 / 袋	100
HPL-13	12.5	16.7	10.9	1.6	φ12.5	1.0/1.5/2.0/3.0	10 / 袋	130
HPL-16	15.8	19.8	10	1.1	φ16	1.0/1.2/3.0	10 / 袋	130
HPL-19	18.9	23.2	10	1.4	φ19	1.0/1.2	10 / 袋	160
HPL-22	22	26	11.3	1.6	φ22	1.0/1.2/2.0	10 / 袋	160
HPL-25	25.4	29.1	12.3	2.4	φ25.5	1.0/1.2/2.0	10 / 袋	170
HPL-30	30	35	12	1.6	φ30	1.0/1.2/2.0	10 / 袋	220


■ 上記表の取付穴、取付板厚以外でご使用になる場合は、製品にてご確認の上ご使用下さい。

JKG SERIES

ナイロン自在ブッシュ

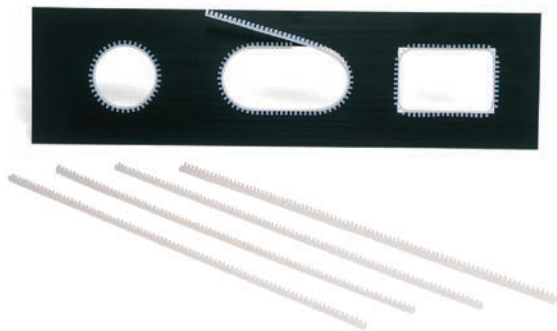

- 穴加工部の断面に取付けることにより配線を保護します。
- 穴加工後の断面に自在にカットしてご使用頂けます。

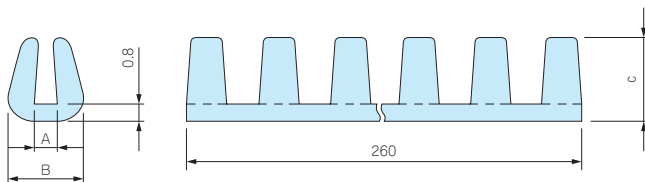

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	A	B	C	取付け板厚	入数	標準価格 / 袋
JKG006N	0.6	3.1	3.8	0.5~0.7	10 / 袋	280
JKG008N	0.8	3.1	3.8	0.7~0.9	10 / 袋	280
JKG010N	1	3.3	3.8	0.9~1.1	10 / 袋	280
JKG012N	1.2	3.5	3.8	1.1~1.3	10 / 袋	280
JKG014N	1.4	3.7	3.8	1.3~1.5	10 / 袋	310
JKG016N	1.6	3.9	3.8	1.4~1.7	10 / 袋	310
JKG020N	2	4.3	3.8	1.8~2.0	10 / 袋	310
JKG030N	3	6.2	4.8	2.5~3.0	10 / 袋	320

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタケーブルグラブド

アルミフレーム / ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内