


S型真ちゅう板

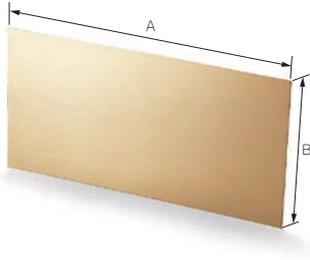


- 材質 C2801P
- ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
S-1	200	100	0.3	310
S-2	365	200	0.3	860
S-3	200	100	0.5	460
S-4	365	200	0.5	1,240
S-5	200	100	1.0	830

C型銅板

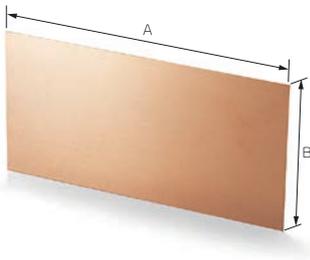


- 材質 C1100P
- ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
C-1	200	100	0.3	310
C-2	365	200	0.3	880
C-3	200	100	0.5	470
C-4	365	200	0.5	1,310
C-5	200	100	1.0	840
C-6	365	200	1.0	2,440
C-7	200	100	1.5	1,280
C-8	365	200	1.5	3,680

RP型リン青銅板

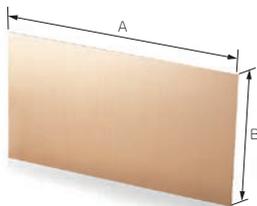

- 材質 C5191P
- ビニール袋入り


型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
RP-S1	180	100	0.1	220
RP- 1	180	100	0.2	300
RP- 2	300	180	0.2	820
RP- 3	180	100	0.4	480
RP- 4	300	180	0.4	1,400

指定寸法カットのご案内

- S・C・RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
- ご要望の際は、寸法・数量を指定して営業部までご連絡下さい。

VP型ベーク板

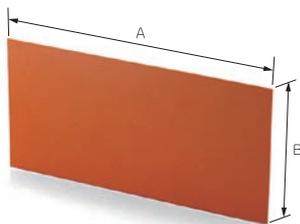

- 材質 紙基材フェノール樹脂 (自然色 (茶))

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
VP- 21	200	100	2.0	410
VP- 22	300	200	2.0	1,010
VP- 31	200	100	3.0	420
VP- 32	300	200	3.0	1,070
VP- 51	200	100	5.0	710
VP- 52	300	200	5.0	1,770
VP-101	200	100	10.0	1,290
VP-102	300	200	10.0	3,390