


外觀寸法図


■下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S **導通製品** (この3機種は内部が導通しています。)

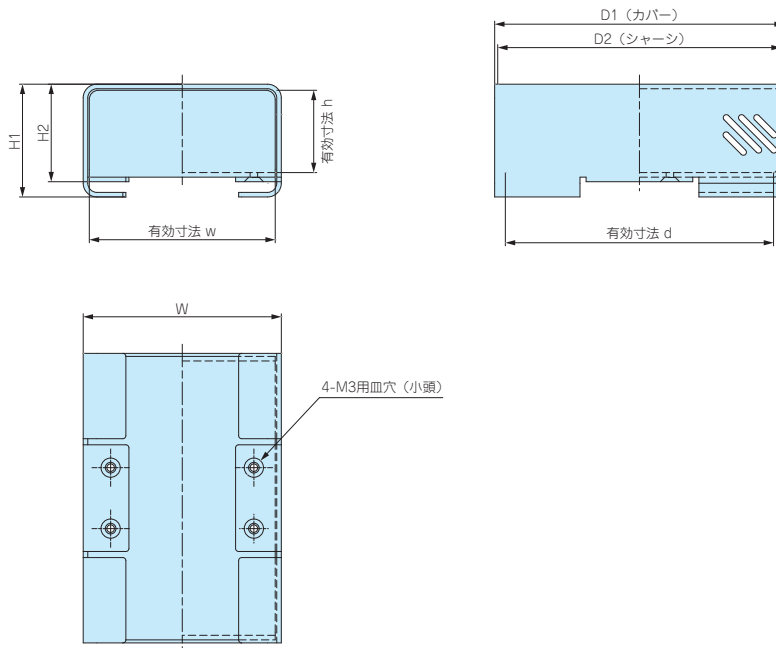

その他サイズ

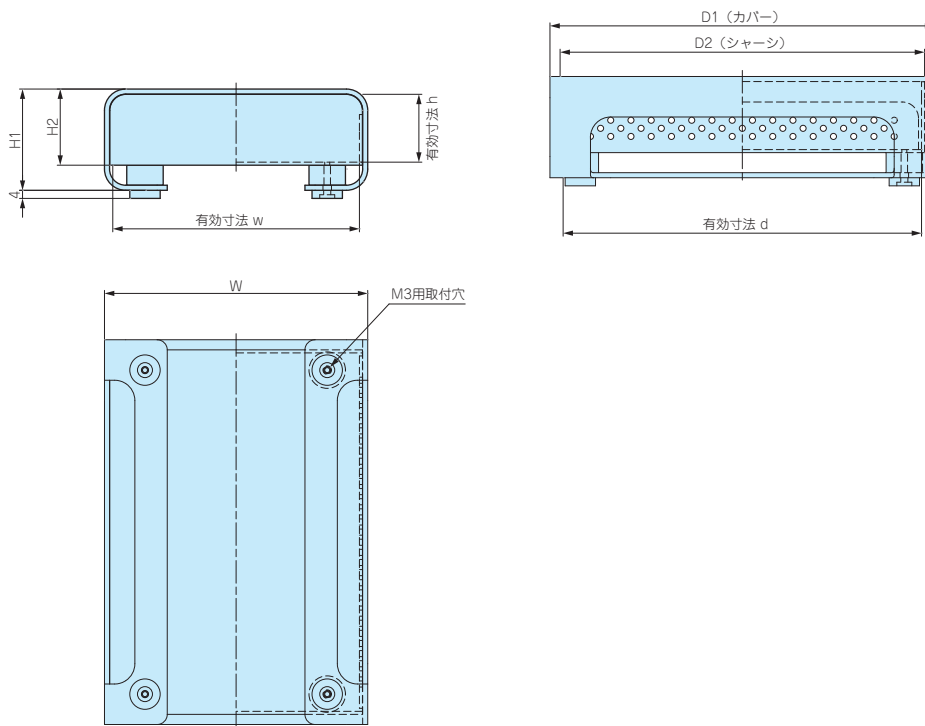

型番・寸法・標準価格

型番	W	H1	H2	D1	D2	w	h	d	付属取付ビス	適合ボードサイズ	自重 (g)	標準価格
NEW HD 7- 4-10S	65	37	32	95	93	61	27	90	皿小頭 M3×4	Raspberry Pi (56×85)	94.1	3,450
NEW HD 7- 7-10S	65	65	60	95	93	61	55.5	90	皿小頭 M3×4	Raspberry Pi (56×85)	129	4,310
NEW HD10- 5-10S	95	48	40	95	93	91	35.5	90	皿小頭 M3×4	—	138.5	4,120
NEW HD11- 5-18S	111	50	37.6	175	165	102.4	33.5	162	スリムヘッド M3×16	ユーロ基板 (100×160)	386.3	6,420
NEW HD11- 7-18S	111	70	57.6	175	165	102.4	53.5	162	スリムヘッド M3×16	ユーロ基板 (100×160)	447.7	6,800
NEW HD15- 7-16S	151	65	52.6	162	152	142.4	48.5	149	スリムヘッド M3×16	Mini STX (140×147)	500.8	7,380
NEW HD16- 6-12S	157	60	47.6	118	108	148.4	43.5	105	スリムヘッド M3×16	3.5インチボード(146×102)	382.1	6,570
NEW HD16- 5-21S	160	50	37.6	210	200	151.4	33.5	197	スリムヘッド M3×16	—	573.9	7,480
NEW HD19- 8-21S	192	75	62.1	210	200	182.4	57.5	197	スリムヘッド M3×20	Mini ITX (170×170)	838.1	9,740
NEW HD21-14-25S	210	135	122.1	250	240	199.4	117	236	スリムヘッド M3×20	—	1587.8	11,730
NEW HD26- 8-20S	260	80	67.1	200	190	249.4	62	186	スリムヘッド M3×20	—	1162.8	9,880
NEW HD32-10-23S	320	100	87.1	230	220	309.4	82	216	スリムヘッド M3×20	—	1678	11,850

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
ブラインド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内