

塩ビプレート

一般材料

幅広い用途に適する硬質塩ビプレート

押出プレート


■一般硬質塩ビプレート

鉛フリー (グレー/ET1980、アイボリー/ETSP1380A、透明/ETS1000A・ESS8800A、ホワイト/ES-9700A)


Tダイ方式を国内で初めて採用した実績ある製品です。厚さ精度の高い押出プレートです。熱加工時においても肌戻りや艶飛びが少なく、長尺サイズについても対応できます。

▲注意

ET1980は厚さによって表面状態が異なります。詳細はお問い合わせください。

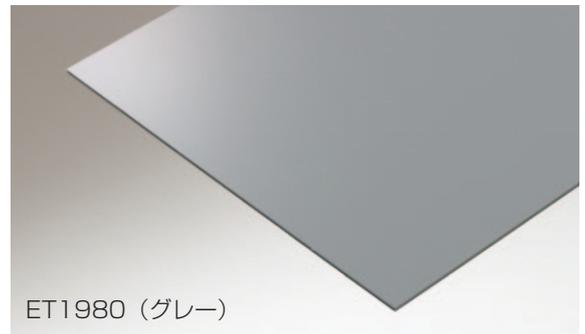

ET1980 (グレー)

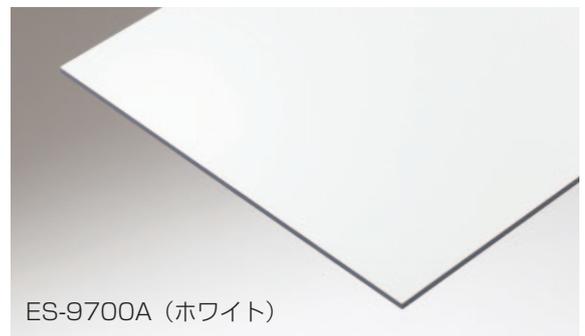

ES-9700A (ホワイト)

品種規格表

○：標準品種 *印：受注生産品 ロットET 1,500mm巾 3,000kg ETS 1,000mm巾 2,000kg (2013年6月1日現在)
注1) ○印内の数字は1ケース当たりの入枚数です。注2) 「鉛フリー」の欄に○印がある品種は鉛フリー品であり、且つ、RoHS指令対応可能な配合を行っている製品です。

品種	品番	鉛フリー	色相	厚さ (mm)																
				サイズ (mm)		0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	18.0	20.0	
ET	1980	○	グレー	1,000×2,000		⑫	⑧	⑥	④	③	③	②	①	①	①	①	①	①		
				1,212×2,424				④	③	②	②	②	①	①	①	①	①	①	①	
				1,500×2,000							①		*	①	①	*		*		
ETSP	1380A	○	アイボリー	1,000×2,000					④	③	③		①	①						
				1,212×2,424					③		②		①	①						
ETS	1000A	○	透明	1,000×2,000				⑥	*		*									
ESS	8800A	○	透明	910×1,820	⑮	⑫	⑧	⑥	④	③	③									
				1,000×2,000		⑫	⑧	⑥	④	③	③	②								
				1,212×2,424					③		②									
ES-	9700A	○	ホワイト	910×1,820		⑫	⑧	⑥	④		③									
				1,000×2,000		⑫	⑧	⑥	④		③									

・標準品以外の厚さ、色相、長さ等についてご要望があればご相談ください。