

# A3N・AF3N

## ディスク・スチームトラップ

ThermoDyne™

～1.6MPaG




### ■特長

- 蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少
- バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮
- 弁・弁座などの磨耗部品はユニットで交換可能

### ■用途

- 温度コントロールを必要としない一般的な用途
- 蒸気主管・高温トレース・保温（ジャケット）・保温用タンクヒーティングなど

### ■排水能力

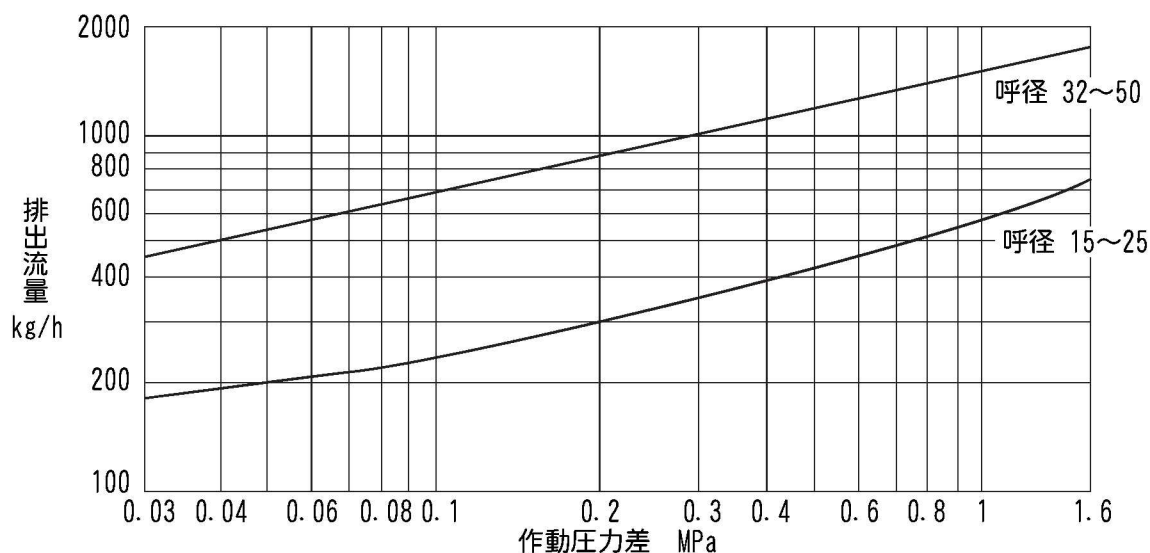

1. 作動圧力差はトラップ入口と出口との圧力差です。
2. 選定の際は2倍以上の安全率をおとりください。
3. 出口側背圧は入口側圧力の50%以内でご使用ください。

### ■発注方法

下記の項目順にご注文ください。

型式	接続	呼径	材質	個数	オプション
(例) A3N	ねじ込み Rc (PT)	15	FCMB 27-05	5	ブローダウンバルブ BD2