

プラコン各種

GP3533B プラコン35


フラットローラー・軽荷重用



静電ブラック
受注生産品

イエロー
標準品

定尺品番	GP3533B-3	3m(呼称寸法)
ローラー径	28mm	
ローラー幅	25mm	
ローラーピッチ	33mm	
シャフト径	3.0mm	
材質	フレーム:スチール ローラー:ポリエチレン(イエロー) ※静電(ブラック)受注品 シャフト:スチール	
質量	830g/m	
10mmたわみ強度550N・m		

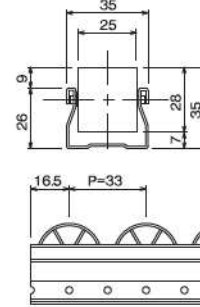

GP4036A プラコン40

構型ローラー




NEW

静電ブラック
受注生産品

ホワイト
標準品

定尺品番	GP4036A-2	2m(呼称寸法)
	GP4036A-2.5	2.5m(呼称寸法)
	GP4036A-3	3m(呼称寸法)
	GP4036A-4	4m(呼称寸法)
ローラー径	34mm	
ローラー幅	25mm	
ローラーピッチ	36mm	
シャフト径	4.0mm	
材質	フレーム:スチール ローラー:ポリエチレン(ホワイト) ※静電(ブラック)受注品 シャフト:スチール	
質量	1212g/m	
10mmたわみ強度1160N・m		

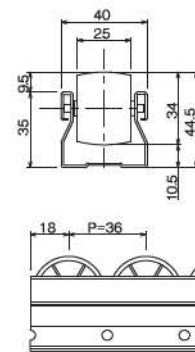

GP4036B プラコン40

フラットローラー




NEW

静電ブラック
受注生産品

ホワイト
標準品

定尺品番	GP4036B-2	2m(呼称寸法)
	GP4036B-2.5	2.5m(呼称寸法)
	GP4036B-3	3m(呼称寸法)
	GP4036B-4	4m(呼称寸法)
ローラー径	34mm	
ローラー幅	25mm	
ローラーピッチ	36mm	
シャフト径	4.0mm	
材質	フレーム:スチール ローラー:ポリエチレン(ホワイト) ※静電(ブラック)受注品 シャフト:スチール	
質量	1212g/m	
10mmたわみ強度1160N・m		

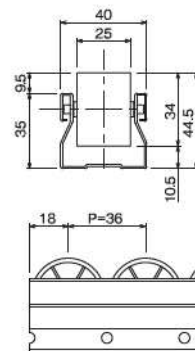

GP4050C プラコン40


ガイド付きローラー



静電ブラック
受注生産品

ホワイト
標準品

定尺品番	GP4050C-3	3m(呼称寸法)
	GP4050C-4	4m(呼称寸法)
ローラー径	49mm	
ローラー幅	25mm	
ローラーピッチ	50mm	
シャフト径	4.0mm	
材質	フレーム:スチール ローラー:ポリエチレン(ホワイト) ※静電(ブラック)受注品 シャフト:スチール	
質量	1142g/m	
10mmたわみ強度1160N・m		

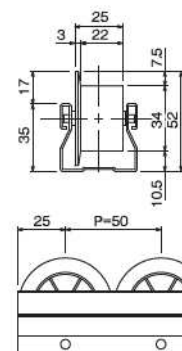

プラコンのサイズカットをご希望の場合は品番の末尾に長さを明記してください。●プラコンの長さ算出方法はP169技術資料をご参照ください。

品番の見方 型式 **GP4036B-4**
品番 定尺

カット指定の場合 型式 **GP4036B L=長さ(mm)**
品番