
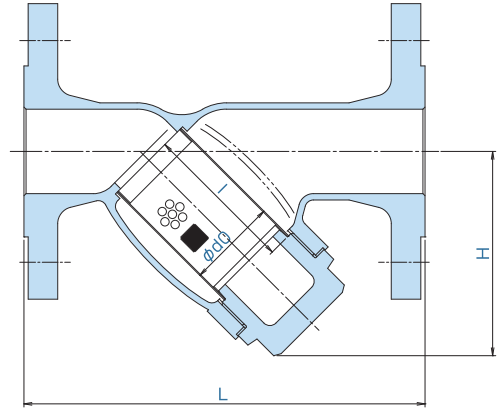



フランジ式Y型ストレーナー

10FYL-13A、 10FYL-14A

■15A~50A

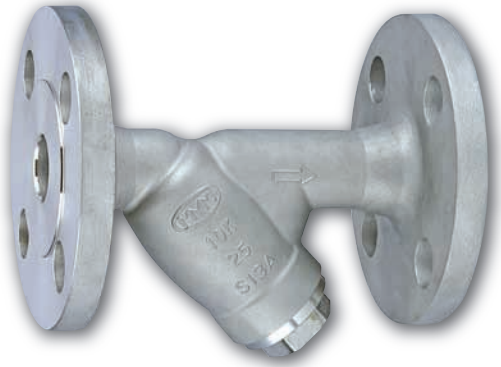

■65A~200A

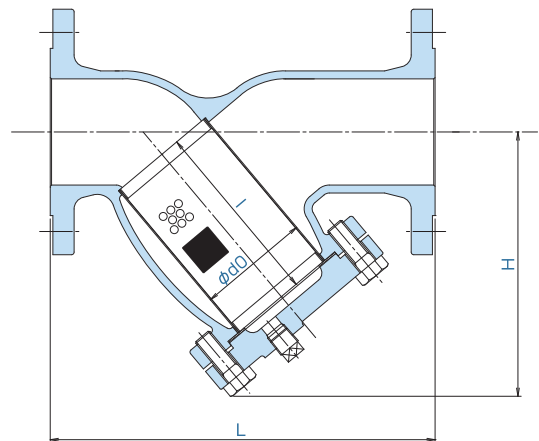

基本仕様

接続	JIS10kRF
最高使用圧力	1.0MPa
最高使用温度	150℃
スクリーン	内網 60メッシュ

材質

	本体	スクリーン	ガスケット
10FYL-13A	SCS13A	SUS304	PTFE
10FYL-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

特長

- スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
- ご要求に応じてスクリーンの製作もいたします。※
- 15A~50Aはドレンプラグ付きも製作できます。
- 使用温度が150℃を超える場合はご相談ください。
- SCS16Aも製作できます。
- ※100メッシュを超えるスクリーンについてはP10をご覧ください。

寸法表

SIZE	L	H	スクリーン φd0×l	
15	1/2	125	55	18 × 40
20	3/4	140	70	23 × 52
25	1	160	80	30 × 56
32	1 1/4	180	93	37 × 68
40	1 1/2	190	100	43 × 71
50	2	220	115	53 × 82
65	2 1/2	270	160	68 × 108
80	3	290	200	85 × 140
100	4	350	240	104 × 178
125	5	390	290	130 × 200
150	6	440	340	155 × 230
200	8	540	410	205 × 295