


# フランジ式フートバルブ


10FF-13(10FF-H-13、10FF-S-13、10FF-C-13)




■40A~80A

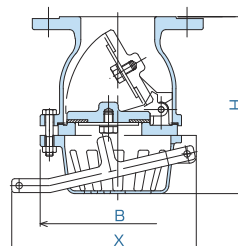


■100A

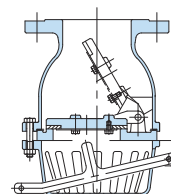


■125A~150A

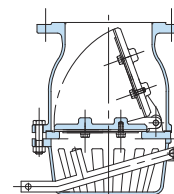


■200A

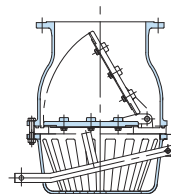


■250A~350A

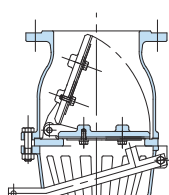

■400A~500A

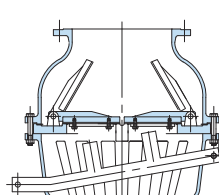

■550A~600A

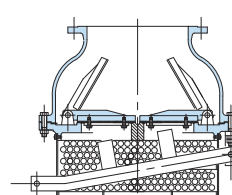

## 基本仕様

接続	JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
最高使用圧力	0.1MPa

## 材質

	本体	シートパッキン	ガスケット
10FF-13	SCS13	C.R	ノンアス
10FF-H-13	SCS13	シリコン	PTFE
10FF-S-13	SCS13	FPM	PTFE
10FF-C-13	SCS13	PTFE	PTFE

## 特長

- ポンプ吸込管の先端にフランジ接続する逆止弁です。
- 腐食に強いステンレス製です。
- 液槽の液体が無くなっても落水しません。
- 点検用ワイヤー、クリップ、チェーン、シャックルは別売です。(P45)

## 寸法表

SIZE		B	H	X
40	1 1/2	140	155	160
50	2	140	155	160
65	2 1/2	158	175	175
80	3	168	195	200
100	4	232	255	240
125	5	255	285	260
150	6	278	335	320
200	8	352	397	350
250	10	436	505	440
300	12	515	634	550
350	14	560	660	615
400	16	875	675	790
450	18	875	790	928
500	20	675	810	928
550	22	955	860	1075
600	24	955	880	1075

## 使用条件一覧表

製品番号	用途別	使用条件	
10FF-13	標準品	常温	スタンダード品。
10FF-H-13	蓄熱用	60℃~80℃	蓄熱槽にお使いください。
10FF-S-13	高温用	100℃以下	比較的高温の流体にお使いください。
10FF-C-13	ケミカル用	100℃以下	ゴム質シートパッキンが使用できない流体にお使いください。