

Heatshrink




薄肉熱収縮チューブ

PLGシリーズ - [HSB] ハンディーサイズボックス

●汎用性が高く多目的にご使用いただける薄肉熱収縮チューブです。コンパクトで保管に便利なハンディーサイズボックスタイプです。

薄肉 (2:1) 非接着剤

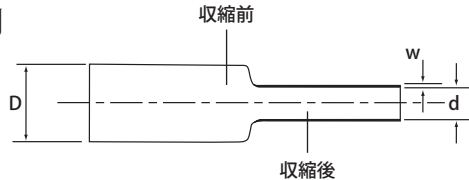

| 型番 | 収縮前 D 内径 (φmm) | 収縮後 d 内径 (φmm) | 収縮後 W 厚み (mm) | 長さ / 箱 (m) |
|---------|----------------|----------------|---------------|------------|
| HSB46 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 12.0 |
| HSB63 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 12.0 |
| HSB93 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 11.5 |
| HSB125 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 11.5 |
| HSB187 | 4.7 | 2.4 | 0.5 | 9.5 |
| HSB250 | 6.4 | 3.2 | 0.6 | 7.5 |
| HSB375 | 9.5 | 4.7 | 0.6 | 6.5 |
| HSB500 | 12.7 | 6.4 | 0.7 | 6.0 |
| HSB750 | 19.1 | 9.5 | 0.7 | 5.0 |
| HSB1000 | 25.4 | 12.7 | 0.8 | 3.3 |

(注) 納期につきましては当社営業へお問合せください。

● HSB型番末尾 - □に色選択番号を適用していただくと、お好みの色をご指定いただけます。
色選択番号: 0=ブラック(標準), 2=レッド, 4=イエロー, 6=ブルー, 9=ホワイト, C=トランスベアレント(透明)
例: HSB187-0(標準色・ブラック) HSB187-2(レッド)

0 = 2 = 4 = 6 = 9 = C =

●ご注文の際には、色の在庫確認をお問い合わせください。




| | |
|--------|--------------|
| チューブ肉厚 | 薄肉 |
| 収縮比 | 2:1 |
| チューブ特徴 | 非接着剤 |
| 連続使用温度 | -55°C~+125°C |
| 収縮温度 | +110°C |
| 材質 | 架橋ポリオレフィン |
| IPレート | IP60 |
| 標準色 | ブラック |

薄肉熱収縮チューブ

GYSシリーズ - [HSB] ハンディーサイズボックス

●アース接続コネクタ及びケーブルの識別・マーキングとして、緑色と黄色のストライプカラーで絶縁や保護にご使用いただける熱収縮チューブです。

薄肉 (2:1) 非接着剤

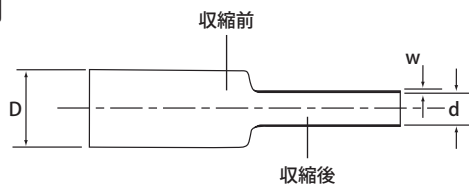

| 型番 | 収縮前 D 内径 (φmm) | 収縮後 d 内径 (φmm) | 収縮後 W 厚み (mm) | 長さ / 箱 (m) |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| GYS125-E-D | 3.2 | 1.6 | 0.51 | 11.5 |
| GYS187-E-D | 4.8 | 2.4 | 0.51 | 9.5 |
| GYS250-E-D | 6.4 | 3.2 | 0.64 | 7.5 |
| GYS375-E-D | 9.5 | 4.8 | 0.64 | 6.5 |
| GYS500-E-D | 12.7 | 6.4 | 0.64 | 6.0 |
| GYS750-E-D | 19.1 | 9.5 | 0.76 | 5.0 |
| GYS1000-E-D | 25.4 | 12.7 | 0.89 | 3.3 |

(注) 納期につきましては当社営業へお問合せください。



| | |
|--------|--------------|
| チューブ肉厚 | 薄肉 |
| 収縮比 | 2:1 |
| チューブ特徴 | 非接着剤 |
| 連続使用温度 | -55°C~+135°C |
| 収縮温度 | +90°C |
| 材質 | 架橋ポリオレフィン |
| IPレート | IP60 |
| 標準色 | グリーン/イエロー |