

エアガン

AIR BLOW GUN

製品番号	タイプ	寸法 (mm)				備考	梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		A	L	H	ノーズ内径				
AG-101	I	95	250	133	4	プラグ付	3	161	¥3,595
AG-301	II	300	455	133	4	プラグ付	1	186	¥6,770
AG-501	II	500	655	133	4	プラグ付	1	211	¥7,265

※最大使用圧 1.6MPa(16kgf/cm²,16bar)

※使用温度範囲 -20~80℃


※継手ねじ径 R1/4 (PT1/4)

●エアコンプレッサー用

■オプション

製品番号	製品名	メーカー希望小売価格
AGN-101	エアガン用ノーズ(全長 95mm、標準付属)	¥1,210
AGN-301	エアガン用ノーズ(全長 300mm)	¥3,175
AGN-501	エアガン用ノーズ(全長 500mm)	¥3,670
TAGR-01	エアガン用ラバーノーズ	¥1,545
TAGV-01	エアガン用ベンチュリノーズ	¥1,445
TAGS-01	エアガン用シールドノーズ	¥1,795
TAGP-01	エアガン用プラグ	¥325

※詳細は P399 をご覧ください。

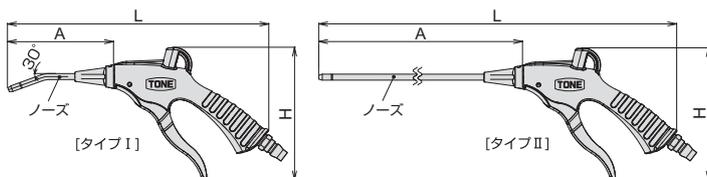

細いチューブ先端が正確にエアを吹付けます。人間工学に基づいたデザインは使い易く、エア風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。

最大使用圧
1.6MPa



⚠注意 CAUTION

- 有害物(切削粉、化学薬品など)を清掃・除去しないでください。
Do not clean / remove contaminants, such as chip powders, chemical soluble etc.
- ノーズ先端を人の顔に向けしないでください。
Do not point nose-top to face.



エアガン用オプション

OPTION for AIR BLOW GUN

エアガン用ラバーノーズ

RUBBER-NOSE for AIR BLOW GUN


製品番号	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	L	D	d			
TAGR-01	47	14	2	1	7	¥1,545

※エアガン本体は別売です。

あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバー。



 TAGR-01



エアガン用ベンチュリノーズ

VENTURI-NOSE for AIR BLOW GUN


製品番号	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	L	D	d			
TAGV-01	54	14	10	1	9	¥1,445

※エアガン本体は別売です。

低いエア圧で大きな風量が広範囲に吹き出ます。



 TAGV-01



エアガン用シールドノーズ

SEIELD-NOSE for AIR BLOW GUN


製品番号	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	L	D			
TAGS-01	17	100	1	25	¥1,795

※エアガン本体は別売です。

透明シールドではねかえりを防止します。



 TAGS-01



エアガン用プラグ


PLUG for AIR BLOW GUN

製品番号	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	L	D	d			
TAGP-01	39	14	7	1	26	¥325

※エアガン本体は別売です。



 TAGP-01



⚠注意 CAUTION

- ノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから使用してください。 / When mounting nose, insert it completely and check it does not come off even if it is pulled lightly.