

## エアードブルアクションサンダー（非吸塵式）

AIR DOUBLE ACTION SANDER

非吸塵式 マジックテープ式

製品番号 ADS50M



自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工等の研磨に最適。  
手のひらサイズの軽量・小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。  
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。  
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやバフの交換が容易です。  
レギュレーター装備でエアの流量を変化させ、回転数を調整可能です。



パッドがランダムに回転する、ダブルアクション



レギュレーター装備でエアの流量を変化させ、回転数を調整可能




使用例



ADS50M



付属品

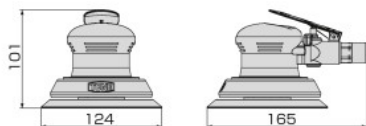

※製品にサンディングペーパーは付属しておりません。規格に合ったペーパーをお買い求めください。

## エアードブルアクションサンダー（吸塵式）

AIR DOUBLE ACTION SANDER

吸塵式 マジックテープ式穴あきタイプ

製品番号 ADS50MS



研磨粉を強力に吸い取る吸塵式  
自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工等の研磨に最適。  
手のひらサイズの軽量・小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。  
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。  
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやバフの交換が容易です。  
レギュレーター装備でエアの流量を変化させ、回転数を調整可能です。



パッドがランダムに回転する、ダブルアクション



レギュレーター装備でエアの流量を変化させ、回転数を調整可能




使用例



ADS50MS



付属品

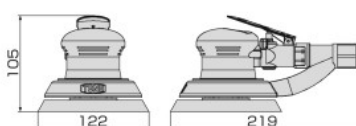

※製品にサンディングペーパーは付属しておりません。規格に合ったペーパーをお買い求めください。

### 警告 WARNING

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。／ Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。／ Use goggles and protecting devices.

### 仕様

製品番号	パッド取付面	パッドサイズ (mm)	オービット径 (mm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エア取入口	エアホース内径 (mm)	質量 (kg)	梱包入数 (通常)	メーカー希望小売価格
ADS50M	マジックテープ式	φ 125	φ 5	12,000	0.62	※1 (ntp) 379 (op) 57	Rc1/4 (PT1/4)	10 以上	0.7	1	¥ 39,000
ADS50MS	マジックテープ式 穴あきタイプ	φ 125	φ 5	12,000	0.62	※1 (ntp) 379 (op) 57	Rc1/4 (PT1/4)	10 以上	0.74	1	¥ 47,000

※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は3kW (4PS) 以上を推奨します。

※1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃, 1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃, 0.62MPa)における空気消費量を示します。

### 付属品

製品番号	プラグ	オイル	パッド交換用スパナ	吸塵ホース	吸塵袋	結束バンド
ADS50M	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	—	—
ADS50MS	R1/4 (PT1/4)	1	1	1	1	1

### リペアキット

ダブルアクションサンダーの補修用パッド



RK-ADS50M



RK-ADS50MS

製品番号	パッド取付面	パッドサイズ (mm)	質量 (g)	梱包入数 (通常)	メーカー希望小売価格
RK-ADS50M	マジックテープ式	φ 125	99	3	¥ 4,300
RK-ADS50MS	マジックテープ式 穴あきタイプ	φ 125	99	3	¥ 4,300