 



JACKS (Crimp Type) 75Ω (ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)) RoHS Compliant




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)
BJ-1.5CA-75	Ni Au	1.5C-2V, 1.5C-QEV, EM-1.5C-2E	中心: 圧着 外部: 圧着	TA-16

PANEL JACKS (ケーブル用パネルジャック) RoHS Compliant

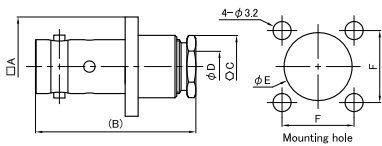


型番 (Model No.)	A	B	C	D	E	F	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)
BNC-PJ-55/U★	17.5	29.1	11.1	5.4	12.0	12.7	Ni Au	RG-55/U	中心: 半田 外部: 締付
BNC-PJ-58/U★	17.5	29.1	11.1	5.4	12.0	12.7	Ni Au	RG-58/U, RG-58A/U	
BNC-PJ-59/U★	17.5	26.4	11.1	6.7	12.0	12.7	Ni Au	RG-59/U	
BNC-PJ-62/U★	17.5	29.1	11.1	6.7	12.0	12.7	Ni Au	RG-62/U	
BNC-PJ-1.5	17.5	29.1	10.8	3.3	12.0	12.7	Ni Au	1.5D-2V, 1.5D-QEV, 1.5C-2V, EM-1.5D-2E, EM-1.5C-2E	
BNC-PJ-2.5★	17.5	29.1	11.1	4.5	12.0	12.7	Ni Au	2.5D-2V, 2D-LFB-S, 2.5C-2V, EM-2.5D-2E, EM-2.5C-2E	
BNC-PJ-3	17.5	29.1	11.1	6.1	12.0	12.7	Ni Au	3D-2V, 3C-2V, EM-3D-2E	
BNC-PJ-5	25.4	35.0	14.9	8.0	16.0	18.24	Ni Au	5D-2V, 5C-2V, 5C-FB, S-5C-FB, EM-5D-2E, EM-5C-2E, EM-5C-FB, EM-5C-FB	
BNC-PJ-3W★	17.5	29.1	11.1	6.7	12.0	12.7	Ni Au	3D-2W, 3C-2W	
BNC-PJ-5W★	25.4	35.0	14.9	8.7	16.0	18.24	Ni Au	5D-2W, 5C-2W, EM-5D-2W, EM-5C-2WE	

PANEL JACKS (Crimp Type) (ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)) RoHS Compliant

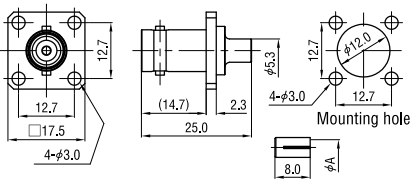


型番 (Model No.)	A	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)
BNC-PJ-1.5A	3.54	Ni Au	1.5D-2V, 1.5D-QEV, EM-1.5D-2E	中心: 圧着	TA-16
BNC-PJ-1.5WA★	3.8	Ni Au	1.5D-2W, 1.5D-QEW	外部: 圧着	TA-16

RECEPTACLES (レセプタクル) RoHS Compliant

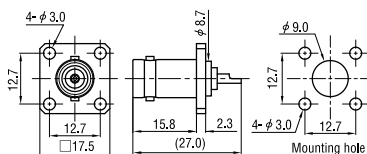


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-R	Ni Au	ソルダー (Solder)

● We accept small quantity orders (less than 10 pieces) on items marked with a ★
 ● Products marked with ★ are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.
 ● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.

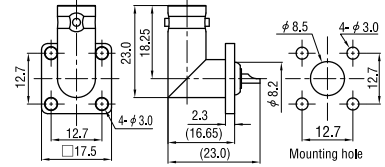


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)	電圧定在波長 (V.S.W.R.)
BNC-LR	Ni Ag	ソルダー (Solder)	1.4max. at DC~2GHz

PLUG RECEPTACLES (プラグレセプタクル) RoHS Compliant

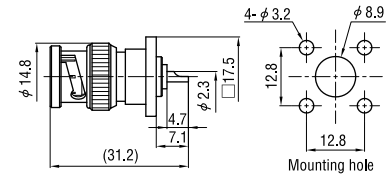


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-PR	Ni Au	ソルダー (Solder)


BULKHEAD RECEPTACLE (ナット留め式パネルレセプタクル) RoHS Compliant

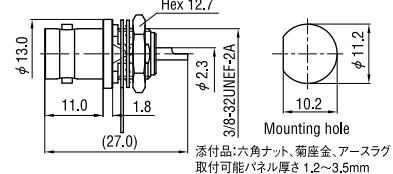

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-BR	Ni Au	ソルダー (Solder)

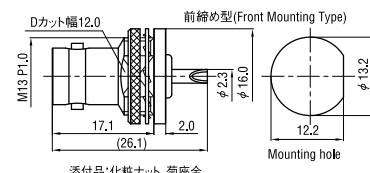

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-BR-M*	Ni Au	ソルダー (Solder)

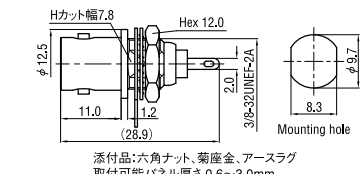

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)
BNC-BRダイカスト (BNC-BR DIECAST)	Ni Au	ソルダー (Solder)