

# PTU、PUW、PT-SS、PT、FP、FPW、VTF、VTH、VT-5KD、VTC、VT、CTW シリーズ適合アクセサリ

## レール

RoHS 対応

### ●DASタイプ



### ●DAVタイプ



材質：アルミA6063

注文形式：



**DAV4-1000**

タイプ 全長指定


PTU、PT-SS、PT、FP、FPW、CTW、PUW、VTF、VTH、VT-5KD、VTC、VTシリーズの適合レールは、DIN規格に対応した35mm幅のレールです。当社ではDAVタイプとDASタイプの2種類のアルミ製レールを揃えており、DAVタイプは各種のDINレール(35mm幅)対応機器が装着出来ます。DASタイプは他のDINレール(35mm幅)対応機器はもちろんのこと当社のC形20mmレール対応端子台も共通で装着出来る強度抜群のオリジナルレールです。尚、C形20mmレール対応端子台につきましてはA2項をご参照ください。

寸法表

タイプ	A	B	C	全長	販売単位
DAV4	4.5	10	10	1000mm 及び 2000mm	1000mm=100本  2000mm=50本
DAS4					
DAV5	5.5	13	7		
DAS5					
DAV6	6.4	13	13		
DAS6					

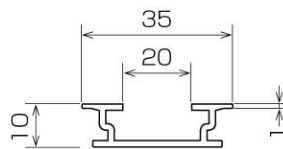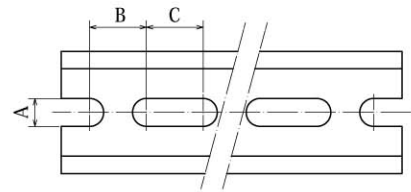

DASタイプ

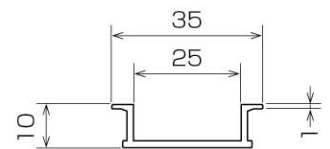

DAVタイプ


## 止メ金具

RoHS 対応

レール取付の際、側板の横に設置しユニット全体の横ずれを防ぐ端末金具です。

注文形式


●HDV-1

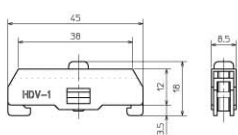

材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式


●HDV-2

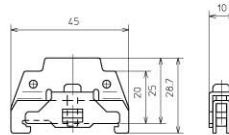

材質：SPCC  
販売単位 (50)

注文形式


●HDV-3

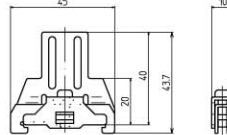

材質：SPCC  
販売単位 (50)

注文形式


●SDV-1

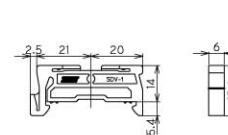

材質：ナイロン66  
販売単位 (50)

注文形式

●SDV-2

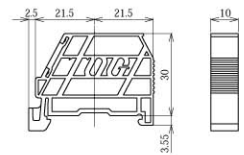


材質：ナイロン66  
販売単位 (50)

\*DASレール(レール欄参照)を購入された当社のC型20mmレール対応端子台と共通で使用する際は20mmレール対応端子側に下図の金具を用いなければならない場合があります。詳しくはA2項のC型20mmレール対応型端子台各機種適合アクセサリ欄、「止メ金具」の項目をご参照ください。

注文形式

 
●CT-H



材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式


●ATO-29

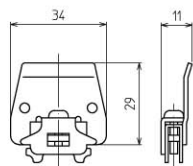

材質：SPCC  
販売単位 (50)

注文形式

 
●ATO-1



材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式

 
●ATO-M



材質：SPCC  
販売単位 (100)

注文形式

 ●CT-U



材質：SPCC  
販売単位 (100)

シリーズ  
アクセサリ  
DIN  
35mm  
PTU  
PUW  
PT-SS  
PTW-SS  
PT  
FP  
VTF  
VTH  
VT-5KD  
VTC  
VT  
CTW  
アクセサリ  
ショート  
バー  
レール  
寸法  
早見表